


Повече функции на по-добри цени

Електромери D11 15 и D13 15

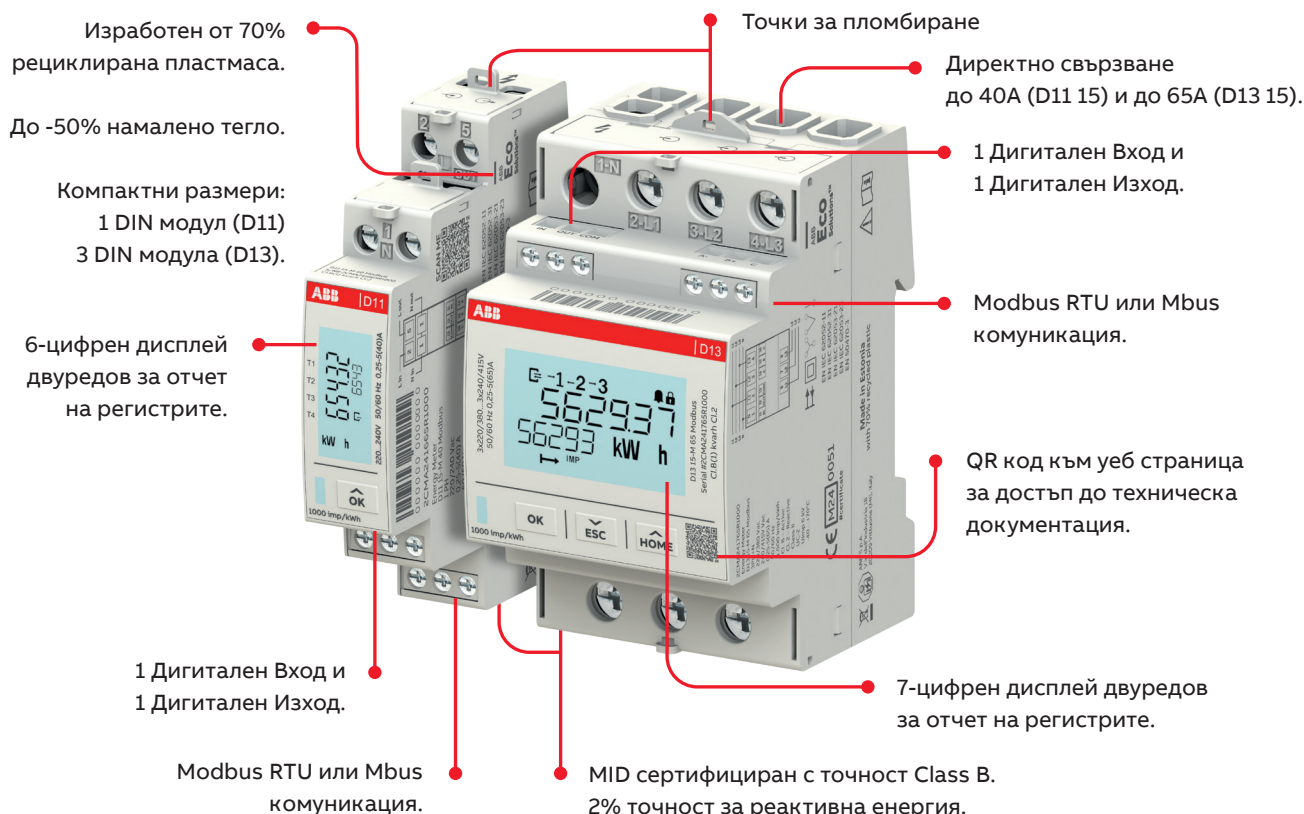

Монофазни електромери, директни, 40A, 1DIN

Данни за поръчка D11		
Сертиф.	Тип	Код за поръчка
-	D11 15 40	2CMA241655R1000
MID	D11 15-M 40	2CMA241645R1000
-	D11 15 40 Modbus	2CMA241675R1000
MID	D11 15-M 40 Modbus	2CMA241665R1000
MID	D11 15-M 40 Mbus	2CMA241685R1000

Трифазни електромери, директни, 65A, 3DIN

Данни за поръчка D13		
Сертиф.	Тип	Код за поръчка
-	D13 15 65	2CMA241725R1000
MID	D13 15-M 65	2CMA241695R1000
MID	D13 15-M 65 Modbus	2CMA241765R1000
MID	D13 15-M 65 Mbus	2CMA241845R1000

Как да изберем подходящ електромер?

EQ електромерите A41, B21 и D11, за монтаж на DIN шина са подходящи за еднофазно директно свързване, а A42 за индиректно свързване с токов трансформатор. За директно трифазно свързване се използват A43, B23 и D13, докато A44 и B24 са подходящи за индиректна връзка. EQ серията има различни функционалности от основни до напреднали (от Steel до Platinum).

В-серията са налични с функционалност Steel, Bronze и Silver. А-серията се предлага с функционалност Gold и Platinum, като допълнение към предишните класове.

Новата D-серия се предлага с функционалност 15, която включва измерване на активна и реактивна енергия с точност на измерване клас 1, импулсен изход или аларма.

Електромерите EQ предлагат гъвкави решения за комуникация чрез импулсен изход или серийни комуникационни интерфейси като M-bus, Modbus RTU и Инфрачервен порт (IR). В допълнение електромерите са тествани и одобрени съгласно MID директивата.

Клас функционалност	STEEL	BRONZE	15 NEW	SILVER	GOLD	PLATINUM
Активна енергия	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Class 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Class 0.5				Опция	Опция	Опция
Импулсен изход	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Аларма	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Реактивна енергия		✓	✓	✓	✓	✓
Привидна енергия		✓	✓	✓	✓	✓
Import/Export енергия		✓	✓	✓	✓	✓
Тарифи			2/4* *4 чрез комуникация	4	4	4
Регистър нулиране на енергия			✓	✓	✓	✓
Фиксирани I/O			1DI/1DO	2DI/2DO	2DI/2DO	2DI/2DO
Конфигурируеми I/O						4
Хармоници						2-16 TH
Функции часовник*					✓	✓
Разширени функции**						✓

* Управление на тарифи, предишни стойности, max/min консумация, събития
 ** Товари профили

D11 и D13

Налични в: **15**

Напрежение: 220-240 VAC
3x230/400 VAC

D11	Монофазни, до 40A
D13	Трифазни, до 65A

A series

Налични в: **STEEL** **SILVER** **GOLD** **PLATINUM** **BRONZE**

Напрежение: 57.7...288 VAC
57.7.../100...288 VAC
3x57.7/100 ... 288/500 VAC
3x57.7/100 ... 400/690 VAC

A41	Монофазни, до 80A
A42	Монофазни, с ТТ/НТ
A43	Трифазни, до 80A
A44	Трифазни, с ТТ/НТ


B series

Налични в: **STEEL** **SILVER** **BRONZE**

Напрежение: 220-240 VAC
3x230/400 VAC

B21	Монофазни, до 65A
B23	Трифазни, до 65A
B24	Трифазни, с ТТ

Интеграция с Control Unit SCU200 - Система за Енергиен Мониторинг

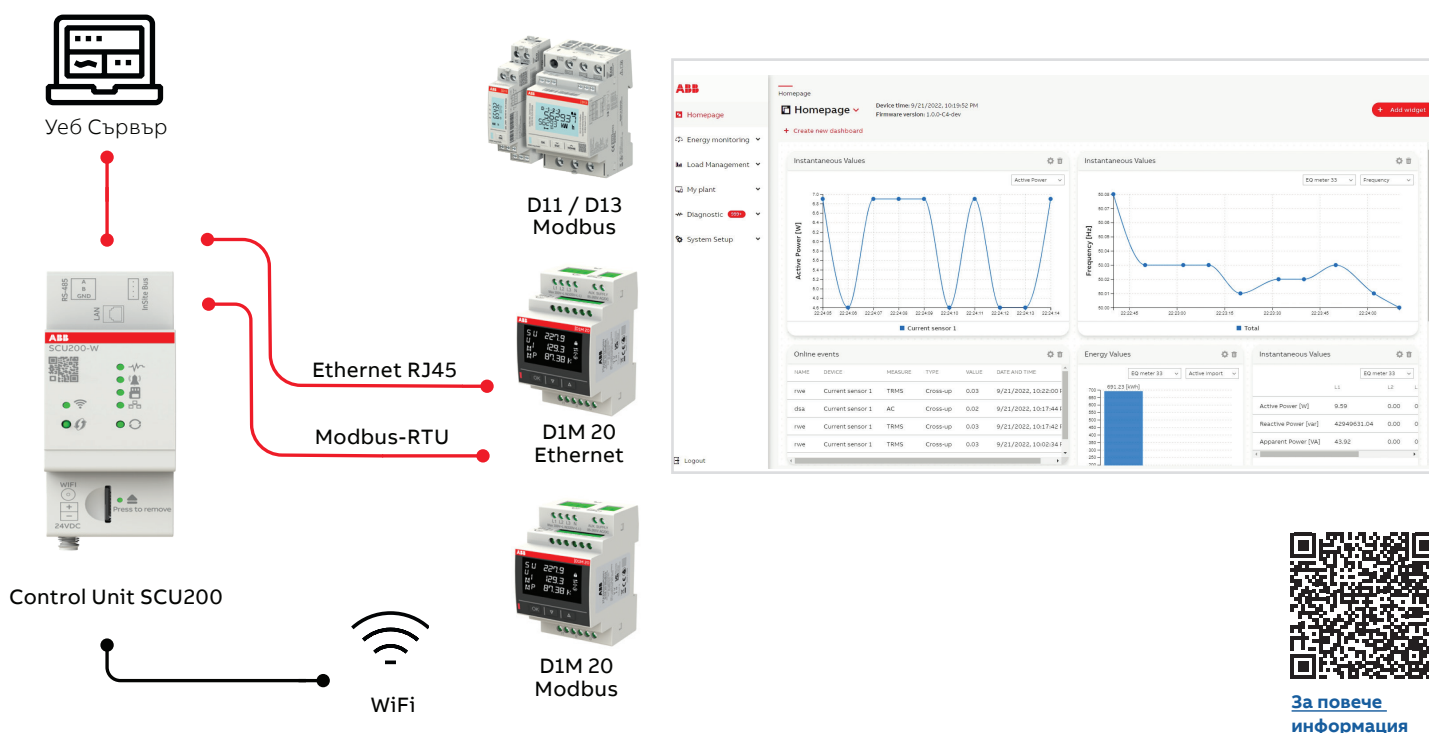

[За повече информация](#)