

Метални Табла



Табла тип SR

Метални табла за автоматизация и електроразпределение

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

Структура тип моноблок позволяваща монтиране на монтажна плоча или модулни панели за DIN шини в 36 различни размери. Капаци отгоре и отдолу позволяващи подвеждането на кабелите и от двете страни, както и различни възможности за разполагането на кабелни канали. Възможност за присъединяване на две табла. Прозрачни и непрозрачни врати с възможност за отваряне на дясно или на ляво. Позволяващи степен на защита IP65.

Сертификат UL 

Сертификат ATEX 

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ


Таблата тип SR са предназначени за нуждите на автоматизацията и електроразпределението в индустрията, промишлеността и жилищното строителство.

Каталог
1STC804009D0201



Софтуер



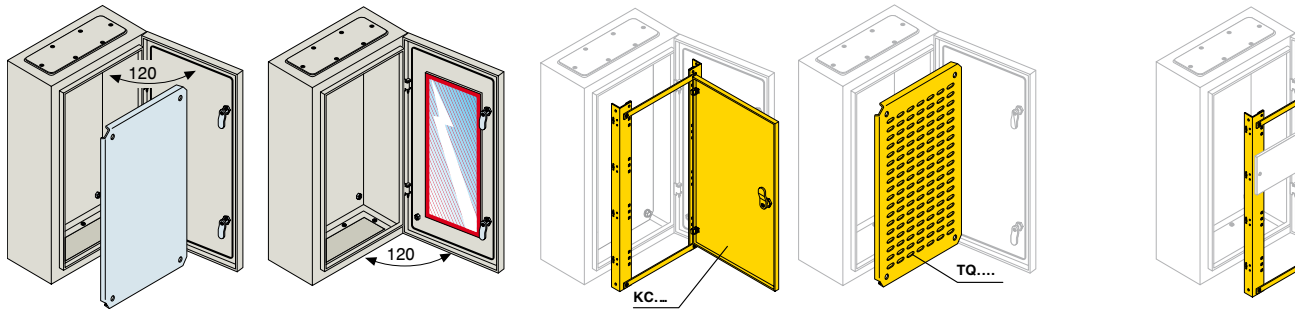

Табла тип SR



Външни размери			Табло с непрозрачна врата	Табло с прозрачна врата	Допълнителни елементи за автоматизация		Рамка за DIN м			
H [mm]	W [mm]	D [mm]	Табло с непрозрачна врата + монтажна плоча	Табло с прозрачна врата (без монтажна плоча)	Междина врата IP21	Монтажна плоча с отвори	Бр. рогове с DIN модули H=185mm	Бр. DIN модули на рел	Общ брой DIN модули	
300	200	150	SR3215			TQ3020				
	300		SR3315			TQ3030				
	400		SR3415			TQ3040				
400	300	200	SR4315			TQ4030				
	300		SR4320			TQ4040				
	400		SR4420			TQ4060				
500	600	250	SR4620			TQ5030				
	300		SR5320			KC5040	TQ5040	2	14	28
	400		SR5420	SR5420V						
600	400	200	SR5425	SR5425V						
	400		SR6420	SR6420V	KC6040	TQ6040	3	14	42	
	600		SR6425	SR6425V						
700	400	250	SR6625			TQ6060				
	500		SR7520	SR7520V	KC7050	TQ7050				
	500		SR7525	SR7525V						
800	600	300	SR8625	SR8625V	KC8060	TQ8060	4	25	100	
	600		SR8630	SR8630V						
	800		SR8830			TQ8080				
1000	600	250	SR10625	SR10625V	KC1060	TQ1060	5	25	125	
	600		SR10630	SR10630V						
	800		SR10830	SR10830V	KC1080	TQ1080		36	180	
1200	600	300	SR12630	SR12630V	KC1280	TQ1260	6	25	150	
	800		SR12830	SR12830V						TQ1280

Допълнителни елементи


Код за поръчка	Описание
GD4006	DIN шина и скоби за закрепване (14 мод.) L=400mm
GD6006	DIN шина и скоби за закрепване (25 мод.) L=600mm
GD8006	DIN шина и скоби за закрепване (36 мод.) L=800mm
AP6001	Адаптер за модулна апаратура монтирана до Tmax
AA8010	4бр. медни шини 20x5mm с дължина L=1000mm
AA8011	5бр. изолатори за шина
AA1206	4бр. скоби за закрепване на таблото за стена
TS6006	2бр. релси за закрепване на допълнително оборудване на вратата H=600mm
TS7006	2бр. релси за закрепване на допълнително оборудване на вратата H=700mm
TS8006	2бр. релси за закрепване на допълнително оборудване на вратата H=800mm
AA8025	12бр. регулатори за дълбочината на монтажната плоча L=25mm
AA8050	12бр. регулатори за дълбочината на монтажната плоча L=50mm
EH2002	10бр. капачки за панел за DIN шина L=2000mm, RAL 7033
EH2118	20бр. държачи за надписи L=325mm, 18 мод.
EH2119	20бр. държачи за надписи L=525mm, 29 мод.
AD1101	288бр. етикети за надписи 1 мод.
AD1102	192бр. етикети за надписи 2 мод.
AD1103	96бр. етикети за надписи 3 мод.
AD1104	96бр. етикети за надписи 4 мод.
EV1135	10бр. капачки за панел за измервателни инструменти 72x72mm
AA5600	Пластмасов джоб за документи





Външни размери

	A	B	C	D	E	F (°)	G	H	I	L
SR3215	303	203	147	82	133,5	151,5	163	337	237	263
SR3315	303	303	147	82	133,5	151,5	263	337	337	263
SR3415	303	403	147	82	133,5	151,5	363	337	437	263
SR4315	403	303	147	82	133,5	201,5	263	437	337	363
SR4320	403	303	197	132	183,5	201,5	263	437	337	363
SR4420	403	403	197	132	183,5	201,5	363	437	437	363
SR4620	403	603	197	132	183,5	201,5	563	437	637	363
SR5320	503	303	197	132	183,5	251,5	263	537	337	463
SR5420	503	403	197	132	183,5	251,5	363	537	437	463
SR5425	503	403	247	182	233,5	251,5	363	537	437	463
SR6420	603	403	197	132	183,5	100	363	637	437	563
SR6425	603	403	247	182	233,5	100	363	637	437	563
SR6625	603	603	247	182	233,5	100	563	637	637	563
SR7520	703	503	197	132	183,5	100	463	737	537	663
SR7525	703	503	247	182	233,5	100	463	737	537	663
SR8625	803	603	247	182	233,5	150	563	837	637	763
SR8630	803	603	297	232	283,5	150	563	837	637	763
SR8830	803	803	297	232	283,5	150	763	837	837	763
SR10625	1003	603	247	182	233,5	150	563	1037	637	963
SR10630	1003	603	297	232	283,5	150	563	1037	637	963
SR10830	1003	803	297	232	283,5	150	763	1037	837	963
SR12630	1203	603	297	232	283,5	150	563	1237	637	1163
SR12830	1203	803	297	232	283,5	150	763	1237	837	1163
SR5420V	503	403	197	132	183,5	150	363	537	437	463
SR5425V	503	403	247	182	233,5	150	363	537	437	463
SR6420V	603	403	197	132	183,5	150	363	637	437	563
SR6425V	603	403	247	182	233,5	150	363	637	437	563
SR7520V	703	503	197	132	183,5	150	463	737	537	663
SR7525V	703	503	247	182	233,5	150	463	737	537	663
SR8625V	803	603	247	182	233,5	150	563	837	637	763
SR8630V	803	603	297	232	283,5	150	563	837	637	763
SR10625V	1003	603	247	182	233,5	150	563	1037	637	963
SR10630V	1003	603	297	232	283,5	150	563	1037	637	963
SR10830V	1003	803	297	232	283,5	150	763	1037	837	963
SR12630V	1203	603	297	232	283,5	150	563	1237	637	1163
SR12830V	1203	803	297	232	283,5	150	763	1237	837	1163

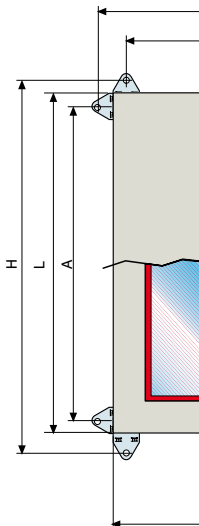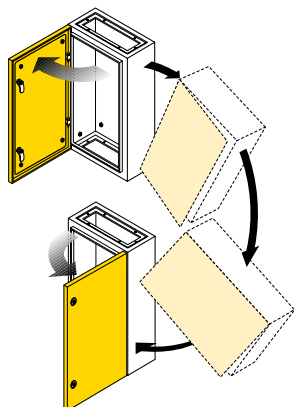




Модулни панел
междина врат

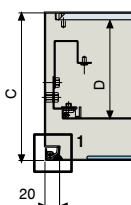

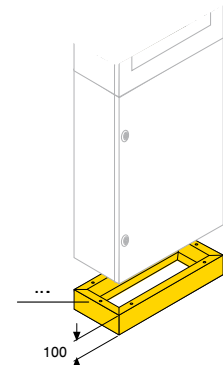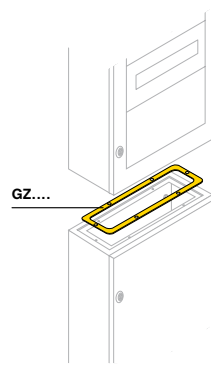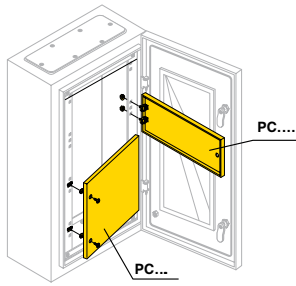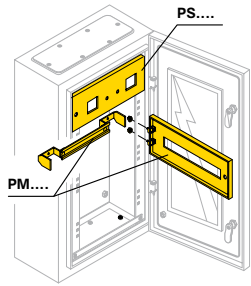

Допълнителни елементи за електроразпределение				
Модел	Панели и DIN шини	Модулни панели		
Функционална рамка за монтиране на DIN шини	Лицеви панели за DIN шина + DIN шина и скоби за закрепване	Лицеви панели за измервателни инструменти	Плътни лицеви панели	
			H=185mm	H=370mm
KD5040	PM1414	PS2476	PC1406	
KD6040	PM1414	PS2476	PC1406	PC2606
KD8060	PM1625	PS2676	PC1606	
KD1060	PM1625	PS2676	PC1606	PC2606
KD1080	PM1836	PS2876	PC1806	PC2806
KD1260	PM1625	PS2676	PC1606	PC2606
KD1280	PM1836	PS2876	PC1806	PC2806

Допълнителни елементи за присъединяване на две табла	
Уплътнение с IP66	Цокъл
GZ4020	ZA4020
GZ4020	ZA4020
GZ4025	ZA4025
GZ4020	ZA4020
GZ4025	ZA4025
GZ6025	ZA6025
GZ6025	ZA6025
GZ6030	ZA6030
GZ8030	ZA8030
GZ6025	ZA6025
GZ6030	ZA6030
GZ8030	ZA8030
GZ6030	ZA6030
GZ8030	ZA8030

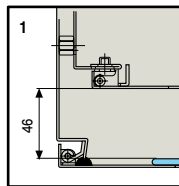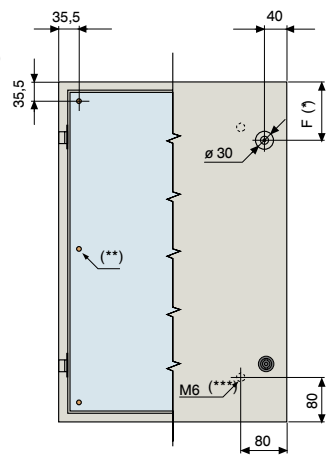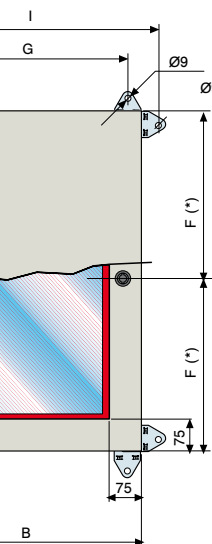


(*) Ключалки (F)
 1бр. в средата за табла с h(A)=303 до 503 mm
 2бр. за табла с h(A)=603 до 703 mm (F=100mm)
 2бр. за табла с h(A)=803 до 1203 mm (F=150mm)

() Заземителен меден болт на плочата**
 само за табла с h(A)=1003 до 1203 mm

(*) Заземителен меден болт на вратата**
 1бр. за табла с h(A)=303 до 503 mm
 4бр. за табла с h(A)=603 до 803 mm
 6бр. за табла с h(A)=1003 до 1203 mm

(**) Отвори за закрепване на капачице**
 4бр. за табла с l(A)=203mm
 6бр. за табла с l(A)=303 до 403 mm
 8бр. за табла с l(A)=503 до 1203 mm


Горни и долни капаци

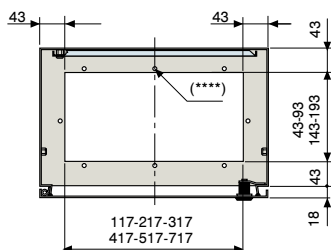

Междина Врата


Код за поръчка	M	N
KA5040*	456	360
KA6040*	556	360
KA7050*	656	460
KA8060	756	560
KA1060	956	560
KA1080	956	760
KA1260	1156	560
KA1280	1156	760

* Междините врати с H 500mm, 600mm, 700mm, имат само един отвор в центъра за заключване

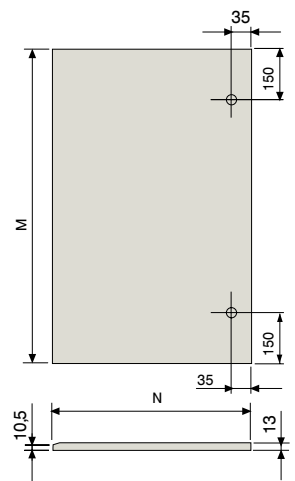

Монтажна плоча

Код за поръчка	O	P
PF3020 - TQ3020	160	260
PF3030 - TQ3030	260	260
PF3040 - TQ3040		
PF4030 - TQ4030	360	260
PF4040 - TQ4040	360	360
PF5030 - TQ5030	260	460
PF5040 - TQ5040	360	460
PF4060 - TQ4060		
PF6040 - TQ6040	360	560
PF6060 - TQ6060	560	560
PF7050 - TQ7050	460	660
PF8060 - TQ8060	560	760
PF8080 - TQ8080	760	760
PF1060 - TQ1060	560	960
PF1080 - TQ1080	760	960
PF1260 - TQ1260	560	1160
PF1280 - TQ1280	760	1160

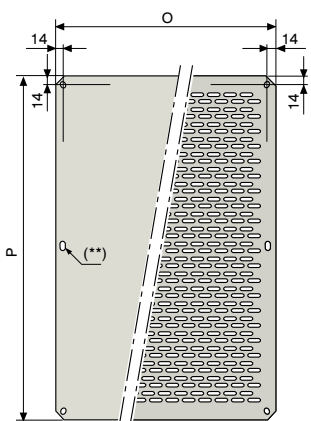



Табла тип SR

Метални Табла



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

- Отговарящи на стандарт IEC 62208
- Сертификат UL 
- Сертификат ATEX 
- Възможност за монтаж на DIN модули: за версии с W=400-600-800mm от 28 до 216 модула
- Позволяващи степен на защита IP65.
- Основен цвят RAL7032 (възможност за поръчване на други цветове).
- Версия с метална или прозрачна врата отваряща се на 120°.



Допълнителни предимства

- Изключително здрава конструкция.
- Различни възможности за монтаж на електрооборудване: на монтажна плоча имаща възможност за регулиране в дълбочина или модулни панели с DIN шини, както и възможност за монтиране на оборудване за управление и сигнализация на междинна врата.
- Скоби за DIN шини позволяващи монтирането на кабелни канали 60x60mm.
- Панели за монтаж на измервателна апаратура.
- Взривна защита група 2 категория 3.
- Версия EMC за електромагнитна съвместимост.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Фирмено лого		
Описание	SR6420 СЪЩАТА ПОТЪЛКА ДИНА 6000000000 Електро инсталационен модул Стойност за управление SR6420 UL версия 600x60x60mm Корпусът е изработен от ABS/PC (UL94V-0)	Количество QTY 1 PCS
EAN13 код		Тегло KG 11,840 00887
Код за поръчка	SR6420 	

ПРОДУКТИ ОТ СЪЩАТА ГРУПА

- Табла за автоматизация IS2
- Табла за автоматизация AM2
- Метални табла SR-E
- Метални табла тип моноблок CD
- Пластмасови табла за автоматизация Gemini
- Пултове за управление C Console



ABB България ООД

1529 София

бул. "Христофор Колумб" 9

тел.: +359 2 807 55 00

Вашият дистрибутор е: