



TOOTEKATALOOG

Zenit

Uus suund
sisekujunduses







Raam: valge (BL)
Klahv: valge (BL)



Raam: hõbedane (PL)
Klahv: hõbedane (PL)

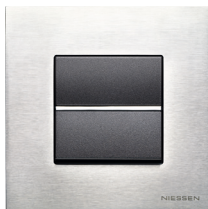

Raam: roostevaba teras (OX)
Klahv: antratsiit (AN)

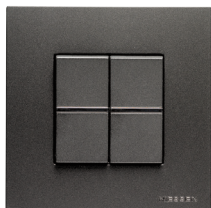

Raam: antratsiit (AN)
Klahv: antratsiit (AN)



Raam: valge klaas (CB)
Klahv: valge (BL)



Raam: kiltkivi (PZ)
Klahv: hõbedane (PL)



Raam: šampanja (CV)
Klahv: šampanja (CV)



Raam: must klaas (CN)
Klahv: hõbedane (PL)



Raam: wenge (WG)
Klahv: hõbedane (PL)



Raam: pärl klaas (CP)
Klahv: šampanja (CV)



Raam: šampanja klaas (CH)
Klahv: antratsiit (AN)



Raam: kohvi klaas (CC)
Klahv: hõbedane (PL)



Raam: grafiit klaas (CF)
Klahv: valge (BL)



1-moodulilised seadmed




Lülitite sisud koos kattega,
16 AX

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Lihtlüliti	N2101 BL	2,70 eur
	N2101 AN	3,80 eur
	N2101 PL	3,90 eur
	N2101 CV	3,90 eur
Veksellüliti	N2102 BL	3,15 eur
	N2102 AN	4,30 eur
	N2102 PL	4,45 eur
	N2102 CV	4,45 eur
Ristlüliti	N2110 BL	6,30 eur
	N2110 AN	7,90 eur
	N2110 PL	8,40 eur
	N2110 CV	8,40 eur
Kahepooluseline lüliti	N2101.2 BL	5,90 eur
	N2101.2 AN	7,55 eur
	N2101.2 PL	7,90 eur
	N2101.2 CV	7,90 eur

Värvide tähised

BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja

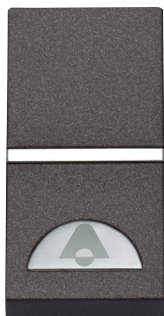

Surulülitite sisud koos kattega, 16 AX

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Surulüliti (NO kontaktiga)	N2104.7 BL	3,10 eur
	N2104.7 AN	4,30 eur
	N2104.7 PL	4,50 eur
	N2104.7 CV	4,50 eur
Surulüliti (NC kontaktiga)	N2104.6 BL	4,30 eur
	N2104.6 AN	5,30 eur
	N2104.6 PL	5,65 eur
	N2104.6 CV	5,65 eur
Surulüliti kella sümboliga (NO kontaktiga)	N2104 BL	4,40 eur
	N2104 AN	5,55 eur
	N2104 PL	5,65 eur
	N2104 CV	5,65 eur
Surulüliti valgusti sümboliga (N/O kontaktiga)	N2104.2 BL	4,35 eur
	N2104.2 AN	5,55 eur
	N2104.2 PL	5,65 eur
	N2104.2 CV	5,65 eur

Värvide tähised

BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja



Surulülitite sisud koos kattega, LED-valgusega (N2191), 16 AX

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Lihtlüliti koos illuminatsiooni klahviga	N2101.5 BL	9,30 eur
	N2101.5 AN	11,15 eur
	N2101.5 PL	11,70 eur
	N2101.5 CV	11,70 eur
Veksellüliti koos illuminatsiooni klahviga	N2102.5 BL	9,10 eur
	N2102.5 AN	10,75 eur
	N2102.5 PL	11,45 eur
	N2102.5 CV	11,45 eur
Surulüliti koos illuminatsiooni klahviga	N2104.5 BL	8,80 eur
	N2104.5 AN	10,50 eur
	N2104.5 PL	11,20 eur
	N2104.5 CV	11,20 eur

Värvide tähised

BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja



Pimekatted ja kaabliläbiviiguga katted

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Kaabliläbiviiguga kate	N2107 BL	3,00 eur
	N2107 AN	4,15 eur
	N2107 PL	4,30 eur
	N2107 CV	4,30 eur
Pimekate	N2100 BL	1,50 eur
	N2100 AN	2,55 eur
	N2100 PL	2,70 eur
	N2100 CV	2,70 eur

Värvide tähised

BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja



Nöörlüliti, 16 A

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Nöörlüliti (nööri pikkus 1 m)	N2148 BL	11,75 eur

Värvide tähised
BL valge



USB-laadija, 750 mA

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
USB-laadija, 750 mA	N2185 BL	21,15 eur
	N2185 AN	23,25 eur
	N2185 PL	24,30 eur
	N2185 CV	24,30 eur

Värvide tähised

BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja



TV-pesad

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
TV-pesa	N2150.7 BL	8,35 eur
	N2150.7 AN	9,60 eur
	N2150.7 PL	10,85 eur
	N2150.7 CV	10,85 eur
TV-pesa	N2150 BL	3,50 eur
	N2150 AN	4,55 eur
	N2150 PL	5,25 eur
	N2150 CV	5,25 eur

Värvide tähised

BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja



Telekommunikatsiooni- ja DATA-pesad

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
RJ-12 telefonipesa koos kattega	N2117.6 BL	6,35 eur
	N2117.6 AN	6,35 eur
	N2117.6 PL	8,50 eur
	N2117.6 CV	8,50 eur

Värvide tähised

BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja



Adapter ilma sisuta

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Adapter kattele N2118.1 (Keystone, Amp, Brand-Rex, Openetics, Tht Leviton, Krone), Cat 5E	2018	3,45 eur
Adapter kattele N2118.1 (Avaya Lucent, Technologies [At&T], Adapter Kattele N2118.1), Cat 5E	2018.8	2,20 eur



Adapter koos RJ-45 sisuga

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
RJ-45, 8 kontakti, CAT5E UTP	2018.5	7,95 eur
RJ-45, 8 kontakti, CAT6 UTP	2018.6	11,35 eur



Katted

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Kate sisudele 2017.2, 2017.3, 2017, 2018.5, 2018.6, 2018.8	N2118.1 BL	2,85 eur
	N2118.1 AN	3,95 eur
	N2118.1 PL	4,05 eur
	N2118.1 CV	4,05 eur

Värvide tähised

BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja



Valgusregulaatori sisu koos kattega (230 V~, 50 Hz)

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Valgusregulaator (60-500 W, hõõg- ja halogeenlambile)	N2160.E BL	25,75 eur
	N2160.E AN	27,05 eur
	N2160.E PL	28,15 eur
	N2160.E CV	28,15 eur

Värvide tähised

BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja

2-moodulilised seadmed



Lülitite sisud koos kattega,
16 A

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Lihtlüliti	N2201 BL	2,75 eur
	N2201 AN	3,90 eur
	N2201 PL	4,05 eur
	N2201 CV	4,05 eur
Veksellüliti	N2202 BL	3,25 eur
	N2202 AN	4,45 eur
	N2202 PL	4,70 eur
	N2202 CV	4,70 eur
2-pooluseline lüliti	N2201.2 BL	6,05 eur
	N2201.2 AN	7,75 eur
	N2201.2 PL	8,15 eur
	N2201.2 CV	8,15 eur
Ristlüliti	N2210 BL	6,50 eur
	N2210 AN	8,20 eur
	N2210 PL	8,80 eur
	N2210 CV	8,80 eur

Värvide tähised

- BL valge
- AN antratsiit
- PL hõbedane
- CV šampanja



Surulülite sisud koos kattega, 16 AX

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Surulüliti (NC kontaktiga)	N2204.6 BL	4,45 eur
	N2204.6 AN	5,70 eur
	N2204.6 PL	6,00 eur
	N2204.6 CV	6,00 eur
Surulüliti (NO kontaktiga)	N2204.7 BL	3,20 eur
	N2204.7 AN	4,40 eur
	N2204.7 PL	4,65 eur
	N2204.7 CV	4,65 eur
Surulüliti kella sümboliga (NO kontaktiga)	N2204 BL	4,90 eur
	N2204 AN	5,75 eur
	N2204 PL	6,10 eur
	N2204 CV	6,10 eur
Surulüliti valgusti sümboliga (N/O kontaktiga)	N2204.2 BL	4,90 eur
	N2204.2 AN	5,75 eur
	N2204.2 PL	6,10 eur
	N2204.2 CV	6,10 eur

Värvide tähised

BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja



Surulülitite sisud koos kattega, LED-valgusega (N2191), 16 AX

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Lihtlüliti koos illuminatsiooni klahviga	N2201.5 BL	9,55 eur
	N2201.5 AN	11,50 eur
	N2201.5 PL	12,05 eur
	N2201.5 CV	12,05 eur
Veksellüliti koos illuminatsiooni klahviga	N2202.5 BL	9,40 eur
	N2202.5 AN	11,25 eur
	N2202.5 PL	11,80 eur
	N2202.5 CV	11,80 eur
Surulüliti koos illuminatsiooni klahviga	N2204.5 BL	9,08 eur
	N2204.5 AN	10,80 eur
	N2204.5 PL	11,55 eur
	N2204.5 CV	11,55 eur

Värvide tähised

BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja



Pistikupesade sisud koos
kattega, lapsekaitsega, IP21, 16A

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Schuko pistikupesa, vedruklemmidega	N2288.6 BL	4,90 eur
	N2288.6 AN	6,20 eur
	N2288.6 PL	6,45 eur
	N2288.6 CV	6,45 eur
Schuko pistikupesa, kraviklemmidega	N2288 BL	3,50 eur
	N2288 AN	5,10 eur
	N2288 PL	5,30 eur
	N2288 CV	5,30 eur
Schuko pistikupesa kaanega	N2288.1 BL	6,40 eur
	N2288.1 AN	9,50 eur
	N2288.1 PL	9,95 eur
	N2288.1 CV	9,95 eur

Värvide tähised

- BL valge
- AN antratsiit
- PL hõbedane
- CV šampanja



Pimekatted
ja kaabliläbiviiguga katted

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Kaabliläbiviiguga kate	N2207 BL	3,15 eur
	N2207 AN	4,40 eur
	N2207 PL	4,60 eur
	N2207 CV	4,60 eur
Pimekate	N2200 BL	1,50 eur
	N2200 AN	2,65 eur
	N2200 PL	2,75 eur
	N2200 CV	2,75 eur

Värvide tähised

- BL valge
- AN antratsiit
- PL hõbedane
- CV šampanja



USB-laadija, 1500mA

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
USB-laadija	N2285 BL	28,00 eur
	N2285 AN	30,85 eur
	N2285 PL	32,20 eur
	N2285 CV	32,20 eur

Värvide tähised

BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja



Telekommunikatsiooni- ja DATA-pesad

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
RJ-12 sisu koos kattega	N2217.6 BL	6,55 eur
	N2217.6 AN	8,20 eur
	N2217.6 PL	8,80 eur
	N2217.6 CV	8,80 eur

Värvide tähised

BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja



Katted

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Kate sisudele 2018, 2018.5, 2018.6 ja 2018.8	N2218.1 BL	2,80 eur
	N2218.1 AN	4,00 eur
	N2218.1 PL	4,05 eur
	N2218.1 CV	4,05 eur
Kate sisudele 2018, 2018.5, 2018.6 ja 2018.8	N2218.2 BL	4,15 eur
	N2218.2 AN	6,40 eur
	N2218.2 PL	6,20 eur
	N2218.2 CV	6,20 eur

Värvide tähised

BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja




Adapter ilma sisuta

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Adapter kattele N2118.1 (Keystone, Amp, Brand-Rex, Openetics, Tht Leviton, Krone), Cat 5E	2018	3,45 eur
Adapter kattele N2118.1 (Avaya Lucent, Technologies [At&T], Adapter Kattele N2118.1), Cat 5E	2018.8	2,20 eur



Adapter koos RJ-45 sisuga

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
RJ-45, 8 kontakti, CAT5E UTP	2018.5	7,95 eur
RJ-45, 8 kontakti, CAT6 UTP	2018.6	11,35 eur

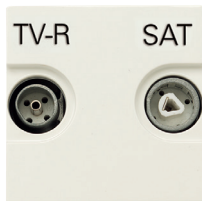

TV-R / SAT-pesade sisud koos kattega

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
TV-pesa	N2250.7 BL	9,05 eur
	N2250.7 AN	10,40 eur
	N2250.7 PL	11,80 eur
	N2250.7 CV	11,80 eur
TV-R/SAT-pesa (kolmnurkühendus)	N2251.3 BL	11,90 eur
	N2251.3 AN	14,60 eur
	N2251.3 PL	16,25 eur
	N2251.3 CV	16,25 eur
TV-R/SAT-pesa (jada- või paralleelühendus)	N2251.7 BL	12,70 eur
	N2251.7 AN	15,20 eur
	N2251.7 PL	17,30 eur
	N2251.7 CV	17,30 eur
TV-R/SAT-pesa (lõpupesa)	N2251.8 BL	12,40 eur
	N2251.8 AN	15,25 eur
	N2251.8 PL	17,40 eur
	N2251.8 CV	17,40 eur

Värvide tähised

BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja



Klahviga reguleeritavad valgusregulaatorid

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Elektroonne valgusregulaator (hõõglamp 40-450W, elektr.trafo 40- 400VA)	N2260 BL	59,00 eur
	N2260 AN	65,70 eur
	N2260 PL	67,90 eur
	N2260 CV	67,90 eur
Elektroonne valgusregulaator (hõõglamp 60-500W, elektr.trafo 60- 400VA, tavaline trafo 60-500VA)	N2260.1 BL	105,50 eur
	N2260.1 AN	109,60 eur
	N2260.1 PL	112,80 eur
	N2260.1 CV	112,80 eur

Värvide tähised

BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja



Pöördnupuga reguleeritavad
valgusregulaatorid

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Universaalne valgusregulaator (hõõglamp 60-500W, elektr.trafo 60- 400VA, tavaline trafo 60-500VA)	N2260.2 BL	105,40 eur
	N2260.2 AN	112,50 eur
	N2260.2 PL	115,80 eur
	N2260.2 CV	115,80 eur
Valgusregulaator (luminofoor 0/1- 10V DC, 700VA)	N2260.9 BL	48,30 eur
	N2260.9 AN	51,40 eur
	N2260.9 PL	54,40 eur
	N2260.9 CV	54,40 eur
Valgusregulaator (LED-valgustusele 2-100W)	N2260.3 BL	104,90 eur
	N2260.3 AN	113,85 eur
	N2260.3 PL	116,85 eur
	N2260.3 CV	116,85 eur

Värvide tähised

- BL valge
- AN antratsiit
- PL hõbedane
- CV šampanja



Liikumisandurid

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Liikumisandur (hõõglamp 1.800W, trafod 750VA, Luminofoor 400VA), aeg 10 sek-10 min	N2241 BL	78,40 eur
	N2241 AN	83,10 eur
	N2241 PL	85,90 eur
	N2241 CV	85,90 eur

Värvide tähised

- BL valge
- AN antratsiit
- PL hõbedane
- CV šampanja



Aegreleed

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Aegrelee, 9 sek-240 sek (hõõglamp 1000W, elektr.trafo 1000 VA, luminofoor 650 VA)	N2262 BL	76,90 eur
	N2262 AN	85,50 eur
	N2262 PL	88,20 eur
	N2262 CV	76,90 eur

Värvide tähised


BL	valge
AN	antratsiit
PL	hõbedane
CV	šampanja



Nöörlüliti, 16 A

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Nöörlüliti (nööri pikkus 2 m)	N2148 BL	11,75 eur

Värvide tähised
BL valge

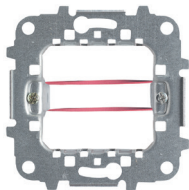

Metallist alusraamid

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
1-ne metallist alusraam kinnitusküünteta	N2271.9	0,45 eur
1-ne metallist alusraam kinnitusküüntega	N2271.9 G	1,14 eur
2-ne metallist alusraam kinnitusküünteta	N2272.9	0,82 eur



Raamid

KIRJELDUS	TÜÜP	SOOVITUSLIK JAEMÜÜGIHIND (SISALDAB KÄIBEMAKSU)
Ühekohalised raamid (1 moodul)	N2171 BL	3,50 eur
	N2271 BL	1,50 eur
	N2271 AN	2,55 eur
	N2271 PL	2,75 eur
	N2271 CV	2,90 eur
Ühekohalised raamid (2 moodulit)	N2271 PZ	34,70 eur
	N2271 OX	39,00 eur
	N2271 CB	21,10 eur
	N2271 CN	21,10 eur
	N2271 WG	22,40 eur
	N2271 CP	24,55 eur
	N2271 CF	24,55 eur
	N2272 BL	2,90 eur
	N2272 AN	5,00 eur
	N2272 PL	5,25 eur
	N2272 CV	5,45 eur
	N2272 PZ	55,55 eur
Kahekohalised raamid (2+2 moodulit)	N2272 OX	61,20 eur
	N2272 CB	24,95 eur
	N2272 CN	24,95 eur
	N2272 WG	29,85 eur
	N2272 CP	29,10 eur
	N2272 CH	29,10 eur
	N2272 CC	29,10 eur
	N2272 CF	29,10 eur





Kolmekohalised raamid (2+2+2 moodulit)	N2273 BL	4,75 eur
	N2273 AN	7,65 eur
	N2273 PL	8,10 eur
	N2273 CV	8,40 eur
	N2273 PZ	67,50 eur
	N2273 OX	85,84 eur
	N2273 CB	38,13 eur
	N2273 CN	38,13 eur
	N2273 WG	37,47 eur
	N2273 CP	44,43 eur
	N2273 CH	44,43 eur
	N2273 CC	44,43 eur
	N2273 CF	44,43 eur
Neljakohalised raamid (2+2+2+2 moodulit)	N2274 BL	6,77 eur
	N2274 AN	10,27 eur
	N2274 PL	10,88 eur
	N2274 CV	11,62 eur
	N2274 PZ	76,97 eur
	N2274 OX	109,17 eur
	N2274 CB	42,57 eur
	N2274 CN	42,57 eur
	N2274 WG	47,39 eur
	N2274 CP	49,61 eur
	N2274 CH	49,61 eur
	N2274 CC	49,61 eur
	N2274 CF	49,61 eur
Viiekohalised raamid (2+2+2+2+2 moodulit)	N2275 BL	15,40 eur
	N2275 AN	14,60 eur
	N2275 PL	15,45 eur
	N2275 CV	16,75 eur

Värvide tähised

BL valge
AN antratsiit
PL hõbedane
CV šampanja
CB valge klaas
CN must klaas
CH šampanja klaas


CC kohvi klaas
CF grafiit klaas
WG wenge
OX roostevaba teras
PZ kiltkivi

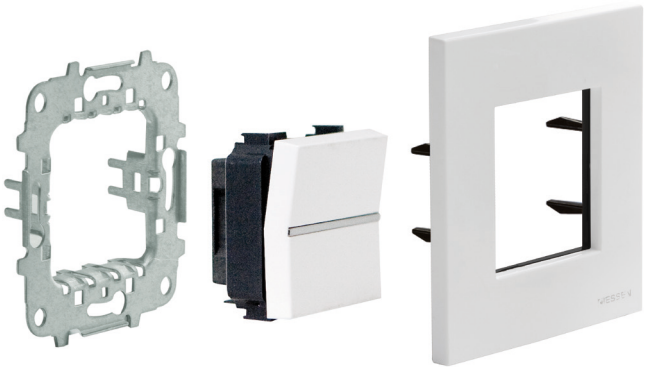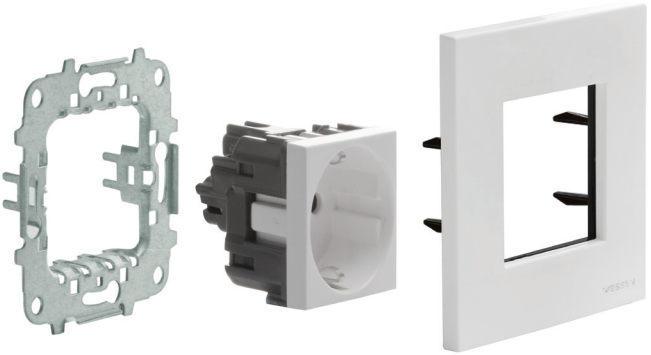




Lisainfo

www.abb.ee

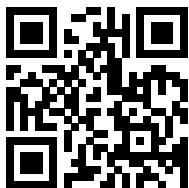

www.abb.es/niessen

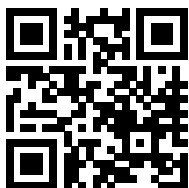

We reserve the right to make technical changes or modify the contents of this document without prior notice. With regard to purchase orders, the agreed particulars shall prevail. ABB AS does not accept any responsibility whatsoever for potential errors or possible lack of information in this document.

We reserve all rights in this document and in the subject matter and illustrations contained therein. Any reproduction, disclosure to third parties or utilization of its contents – in whole or in parts – is forbidden without prior written consent of ABB AS.

Copyright© 2017 ABB
All rights reserved