 



	Kood	Värv	Tüüp	Hind
3-ne raam	2CHH015030A6001	valge/lumivalge	3901H-A05030 01W	3,90
	2CHH015030A6003	valge/valge	3901H-A05030 03W	3,90
	2CHH015030A6016	hall/valge	3901H-A05030 16W	4,50
	2CHH015030A6017	beež/valge	3901H-A05030 17W	4,50
	2CHH015030A6018	macchiato/valge	3901H-A05030 18W	4,50
	2CHH015030A6062	valge/ must	3901H-A05030 62W	4,50
	2CHH015030A6063	antratsiit/must	3901H-A05030 63W	6,50
	2CHH015030A6064	kollane/must	3901H-A05030 64W	4,50
	2CHH015030A6065	punane/must	3901H-A05030 65W	4,50
	2CHH015030A6066	oranž/must	3901H-A05030 66W	4,50
	2CHH015030A6067	roheline/must	3901H-A05030 67W	4,50
	2CHH015030A6068	pärl/lumivalge	3901H-A05030 68W	6,50
	2CHH015030A6069	teras/must	3901H-A05030 69W	6,50
	2CHH015030A6070	titaan/must	3901H-A05030 70W	5,80
4-ne raam	2CHH015040A6001	valge/lumivalge	2CHH015040A6001	7,30
	2CHH015040A6003	valge/valge	2CHH015040A6003	7,30
	2CHH015040A6016	hall/valge	2CHH015040A6016	8,50
	2CHH015040A6017	beež/valge	2CHH015040A6017	8,50
	2CHH015040A6018	macchiato/valge	2CHH015040A6018	8,50
	2CHH015040A6062	valge/ must	2CHH015040A6062	8,50
	2CHH015040A6063	antratsiit/must	2CHH015040A6063	11,00
	2CHH015040A6064	kollane/must	2CHH015040A6064	8,50
	2CHH015040A6065	punane/must	2CHH015040A6065	8,50
	2CHH015040A6066	oranž/must	2CHH015040A6066	8,50
	2CHH015040A6067	roheline/must	2CHH015040A6067	8,50
	2CHH015040A6068	pärl/lumivalge	2CHH015040A6068	11,00
	2CHH015040A6069	teras/must	2CHH015040A6069	11,00
	2CHH015040A6070	titaan/must	2CHH015040A6070	11,00
5-ne raam	2CHH015050A6001	valge/lumivalge	3901H-A05050 01W	12,60
	2CHH015050A6003	valge/valge	3901H-A05050 03W	12,60
	2CHH015050A6016	hall/valge	3901H-A05050 16W	14,60
	2CHH015050A6017	beež/valge	3901H-A05050 17W	14,60
	2CHH015050A6018	macchiato/valge	3901H-A05050 18W	14,60
	2CHH015050A6062	valge/ must	3901H-A05050 62W	14,60
	2CHH015050A6063	antratsiit/must	3901H-A05050 63W	18,90
	2CHH015050A6064	kollane/must	3901H-A05050 64W	14,60
	2CHH015050A6065	punane/must	3901H-A05050 65W	14,60
	2CHH015050A6066	oranž/must	3901H-A05050 66W	14,60
	2CHH015050A6067	roheline/must	3901H-A05050 67W	14,60
	2CHH015050A6068	pärl/lumivalge	3901H-A05050 68W	18,90
	2CHH015050A6069	teras/must	3901H-A05050 69W	18,90
	2CHH015050A6070	titaan/must	3901H-A05050 70W	18,90
Dimmeri kate	2CHH940123A4001	valge/lumivalge	3294H-A00123 01	7,50
	2CHH940123A4003	valge/valge	3294H-A00123 03	7,50
	2CHH940123A4016	hall/valge	3294H-A00123 16	9,50
	2CHH940123A4017	beež/valge	3294H-A00123 17	9,50
	2CHH940123A4018	macchiato/valge	3294H-A00123 18	9,50
	2CHH940123A4062	valge/ must	3294H-A00123 62	9,50
	2CHH940123A4063	antratsiit/must	3294H-A00123 63	17,30
	2CHH940123A4064	kollane/must	3294H-A00123 64	9,50
	2CHH940123A4065	punane/must	3294H-A00123 65	9,50
	2CHH940123A4066	oranž/must	3294H-A00123 66	9,50
	2CHH940123A4067	roheline/must	3294H-A00123 67	9,50
	2CHH940123A4068	pärl/lumivalge	3294H-A00123 68	17,30
	2CHH940123A4069	teras/must	3294H-A00123 69	17,30
	2CHH940123A4070	titaan/must	3294H-A00123 70	17,30

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Levit®

Uus Levit® kollektsioon pakub kaasaegseid, stiilseid ja erksaid elamusi, mis lausa inspireerib katsetama ja kutsub esile värskeid ideid. Tema teistsugune disain ja poolläbipaistvad alusmaterjalid tekitavad tunde, justkui toode asetub seinast eraldi. Lihtsad sirgjooned ja pilkupüüdev värvipalett muudavad Levit® lülitite- ja pistikutesarja võluvaks ja ainulaadseks elementiks igas modernses kodus. Kollektsoonis on valikus 14 erinevat tooni, mida on võimalik omavahel kombineerida.

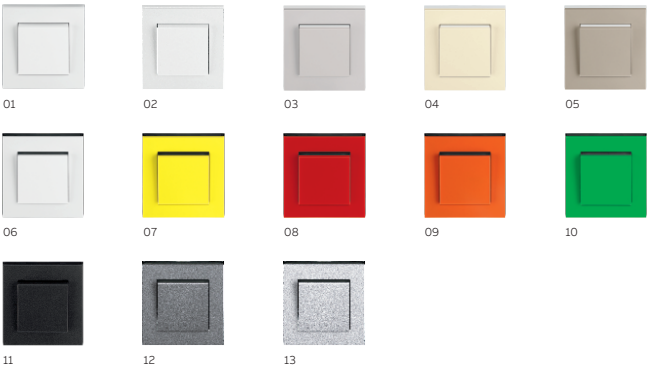


01 Levit®, valge / lumivalge	08 Levit®, punane / must
02 Levit®, valge / valge	09 Levit®, oranž / must
03 Levit®, hall / valge	10 Levit®, roheline / must
04 Levit®, beež / valge	11 Levit®, antratsiit / must
05 Levit®, macchiato / valge	12 Levit®, teras / must
06 Levit®, valge / must	13 Levit®, titaan / must
07 Levit®, kollane / must	



Inspiratsioon algab siit Levit®



Standardised Levit® sisud

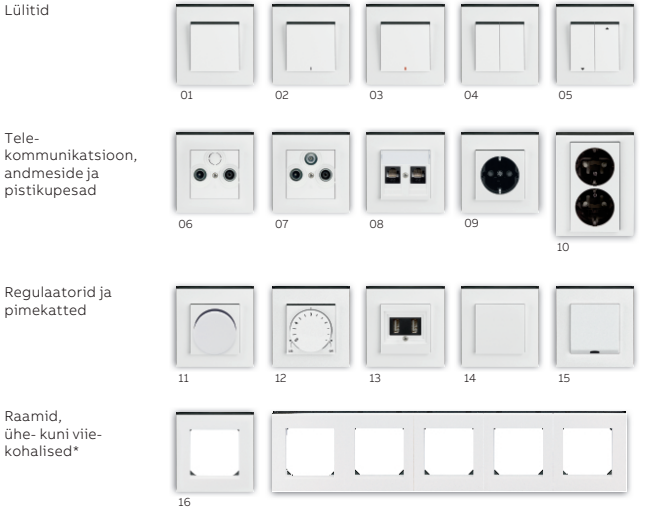

01 Liht- või veksellüüti	10 2-ne pistikupesaga lapsekaitsmega
02 Liht- või veksellüüti orientatsioonivalgusega	11 Valgusregulaator
03 Liht- või veksellüüti märklambiga (kontrolltuli)	12 Termostaat
04 Grupilüüti	13 2-ne USB-laadija
05 Kardinallüüti (fikseeruv ja mittefikseeruv)	14 Pimekate
06 TV/R pesa	15 Pimekate kaabliäbiviiguga
07 TV/R/SAT pesa	16 Seadmete raamid, 1- kuni 5-kohalised (50*50 sisule)
08 RJ-45 pesad	
09 Pistikupesa lapsekaitsmega	

	Kood	Tüüp	Hind
LED-dimmer, 2-400W	2CKA006512A0345	6523 UR-103-500	80,70

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

	Kood	Värv	Tüüp	Hind
— Lihtlüüti (1) sisu+klahv 	2CHH590145A6001	valge/lumivalge	3559H-A01445 01W	3,60
	2CHH590145A6003	valge/valge	3559H-A01445 03W	3,60
	2CHH590145A6016	hall/valge	3559H-A01445 16W	4,20
	2CHH590145A6017	beež/valge	3559H-A01445 17W	4,20
	2CHH590145A6018	macchiato/valge	3559H-A01445 18W	4,20
	2CHH590145A6062	valge/ must	3559H-A01445 62W	4,20
	2CHH590145A6063	antratsiit/must	3559H-A01445 63W	5,40
	2CHH590145A6064	kollane/must	3559H-A01445 64W	4,20
	2CHH590145A6065	punane/must	3559H-A01445 65W	4,20
	2CHH590145A6066	oranž/must	3559H-A01445 66W	4,20
	2CHH590145A6067	roheline/must	3559H-A01445 67W	4,20
	2CHH590145A6068	pärl/lumivalge	3559H-A01445 68W	5,40
	2CHH590145A6069	teras/must	3559H-A01445 69W	5,40
	2CHH590145A6070	titaan/must	3559H-A01445 70W	5,40

— Veksellüüti (6) sisu+klahv 	2CHH590645A6001	valge/lumivalge	3559H-A06445 01W	3,90
	2CHH590645A6003	valge/valge	3559H-A06445 03W	3,90
	2CHH590645A6016	hall/valge	3559H-A06445 16W	4,50
	2CHH590645A6017	beež/valge	3559H-A06445 17W	4,50
	2CHH590645A6018	macchiato/valge	3559H-A06445 18W	4,50
	2CHH590645A6062	valge/ must	3559H-A06445 62W	4,50
	2CHH590645A6063	antratsiit/must	3559H-A06445 63W	5,90
	2CHH590645A6064	kollane/must	3559H-A06445 64W	4,50
	2CHH590645A6065	punane/must	3559H-A06445 65W	4,50
	2CHH590645A6066	oranž/must	3559H-A06445 66W	4,50
	2CHH590645A6067	roheline/must	3559H-A06445 67W	4,50
	2CHH590645A6068	pärl/lumivalge	3559H-A06445 68W	5,90
	2CHH590645A6069	teras/must	3559H-A06445 69W	5,90
	2CHH590645A6070	titaan/must	3559H-A06445 70W	5,90

— Veksellüüti (6) sisu+klahv+ LED-lamp, N-klemmiga 	2CHH592545A6001	valge/lumivalge	3559H-A25445 01W	11,60
	2CHH592545A6003	valge/valge	3559H-A25445 03W	11,60
	2CHH592545A6016	hall/valge	3559H-A25445 16W	13,40
	2CHH592545A6017	beež/valge	3559H-A25445 17W	13,40
	2CHH592545A6018	macchiato/valge	3559H-A25445 18W	13,40
	2CHH592545A6062	valge/ must	3559H-A25445 62W	13,40
	2CHH592545A6063	antratsiit/must	3559H-A25445 63W	17,30
	2CHH592545A6064	kollane/must	3559H-A25445 64W	13,40
	2CHH592545A6065	punane/must	3559H-A25445 65W	13,40
	2CHH592545A6066	oranž/must	3559H-A25445 66W	13,40
	2CHH592545A6067	roheline/must	3559H-A25445 67W	13,40
	2CHH592545A6068	pärl/lumivalge	3559H-A25445 68W	17,30
	2CHH592545A6069	teras/must	3559H-A25445 69W	17,30
	2CHH592545A6070	titaan/must	3559H-A25445 70W	17,30

— Ristlüüti (7) sisu+klahv 	2CHH590745A6001	valge/lumivalge	3559H-A07445 01W	7,10
	2CHH590745A6003	valge/valge	3559H-A07445 03W	7,10
	2CHH590745A6016	hall/valge	3559H-A07445 16W	8,20
	2CHH590745A6017	beež/valge	3559H-A07445 17W	8,20
	2CHH590745A6018	macchiato/valge	3559H-A07445 18W	8,20
	2CHH590745A6062	valge/ must	3559H-A07445 62W	8,20
	2CHH590745A6063	antratsiit/must	3559H-A07445 63W	10,60
	2CHH590745A6064	kollane/must	3559H-A07445 64W	8,20
	2CHH590745A6065	punane/must	3559H-A07445 65W	8,20
	2CHH590745A6066	oranž/must	3559H-A07445 66W	8,20
	2CHH590745A6067	roheline/must	3559H-A07445 67W	8,20
	2CHH590745A6068	pärl/lumivalge	3559H-A07445 68W	10,60
	2CHH590745A6069	teras/must	3559H-A07445 69W	10,60
	2CHH590745A6070	titaan/must	3559H-A07445 70W	10,60

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

	Kood	Värv	Tüüp	Hind
— Surulüüti (1/0) sisu+klahv 	2CHH599145A6001	valge/lumivalge	3559H-A91445 01W	4,10
	2CHH599145A6003	valge/valge	3559H-A91445 03W	4,10
	2CHH599145A6016	hall/valge	3559H-A91445 16W	4,70
	2CHH599145A6017	beež/valge	3559H-A91445 17W	4,70
	2CHH599145A6018	macchiato/valge	3559H-A91445 18W	4,70
	2CHH599145A6062	valge/ must	3559H-A91445 62W	4,70
	2CHH599145A6063	antratsiit/must	3559H-A91445 63W	6,10
	2CHH599145A6064	kollane/must	3559H-A91445 64W	4,70
	2CHH599145A6065	punane/must	3559H-A91445 65W	4,70
	2CHH599145A6066	oranž/must	3559H-A91445 66W	4,70
	2CHH599145A6067	roheline/must	3559H-A91445 67W	4,70
	2CHH599145A6068	pärl/lumivalge	3559H-A91445 68W	6,10
	2CHH599145A6069	teras/must	3559H-A91445 69W	6,10
	2CHH599145A6070	titaan/must	3559H-A91445 70W	6,10

— Grupilüüti (5) sisu+klahvid 	2CHH590545A6001	valge/lumivalge	3559H-A05445 01W	5,90
	2CHH590545A6003	valge/valge	3559H-A05445 03W	5,90
	2CHH590545A6016	hall/valge	3559H-A05445 16W	6,90
	2CHH590545A6017	beež/valge	3559H-A05445 17W	6,90
	2CHH590545A6018	macchiato/valge	3559H-A05445 18W	6,90
	2CHH590545A6062	valge/ must	3559H-A05445 62W	6,90
	2CHH590545A6063	antratsiit/must	3559H-A05445 63W	8,90
	2CHH590545A6064	kollane/must	3559H-A05445 64W	6,90
	2CHH590545A6065	punane/must	3559H-A05445 65W	6,90
	2CHH590545A6066	oranž/must	3559H-A05445 66W	6,90
	2CHH590545A6067	roheline/must	3559H-A05445 67W	6,90
	2CHH590545A6068	pärl/lumivalge	3559H-A05445 68W	8,90
	2CHH590545A6069	teras/must	3559H-A05445 69W	8,90
	2CHH590545A6070	titaan/must	3559H-A05445 70W	8,90

— Grupiveksellüüti (6+6) sisu+klahvid 	2CHH595245A6001	valge/lumivalge	3559H-A52445 01W	16,50
	2CHH595245A6003	valge/valge	3559H-A52445 03W	16,50
	2CHH595245A6016	hall/valge	3559H-A52445 16W	19,10
	2CHH595245A6017	beež/valge	3559H-A52445 17W	19,10
	2CHH595245A6018	macchiato/valge	3559H-A52445 18W	19,10
	2CHH595245A6062	valge/ must	3559H-A52445 62W	19,10
	2CHH595245A6063	antratsiit/must	3559H-A52445 63W	24,70
	2CHH595245A6064	kollane/must	3559H-A52445 64W	19,10
	2CHH595245A6065	punane/must	3559H-A52445 65W	19,10
	2CHH595245A6066	oranž/must	3559H-A52445 66W	19,10
	2CHH595245A6067	roheline/must	3559H-A52445 67W	19,10
	2CHH595245A6068	pärl/lumivalge	3559H-A52445 68W	24,70
	2CHH595245A6069	teras/must	3559H-A52445 69W	24,70
	2CHH595245A6070	titaan/must	3559H-A52445 70W	24,70

— Grupisurulüüti (1/0+1/0) sisu+klahvid 	2CHH598745A6001	valge/lumivalge	3559H-A87445 01W	19,70
	2CHH598745A6003	valge/valge	3559H-A87445 03W	19,70
	2CHH598745A6016	hall/valge	3559H-A87445 16W	22,90
	2CHH598745A6017	beež/valge	3559H-A87445 17W	22,90
	2CHH598745A6018	macchiato/valge	3559H-A87445 18W	22,90
	2CHH598745A6062	valge/ must	3559H-A87445 62W	22,90
	2CHH598745A6063	antratsiit/must	3559H-A87445 63W	29,60
	2CHH598745A6064	kollane/must	3559H-A87445 64W	22,90
	2CHH598745A6065	punane/must	3559H-A87445 65W	22,90
	2CHH598745A6066	oranž/must	3559H-A87445 66W	22,90
	2CHH598745A6067	roheline/must	3559H-A87445 67W	22,90
	2CHH598745A6068	pärl/lumivalge	3559H-A87445 68W	29,60
	2CHH598745A6069	teras/must	3559H-A87445 69W	29,60
	2CHH598745A6070	titaan/must	3559H-A87445 70W	29,60

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

	Kood	Värv	Tüüp	Hind
— TV/R/SAT sisu+kate 	2CHH083303A6003	valge	5011H-A03303 03W	28,00
	2CHH083303A6016	hall	5011H-A03303 16W	32,40
	2CHH083303A6017	beež	5011H-A03303 17W	32,40
	2CHH083303A6018	macchiato	5011H-A03303 18W	32,40
	2CHH083303A6063	antratsiit	5011H-A03303 63W	42,00
	2CHH083303A6064	kollane	5011H-A03303 64W	32,40
	2CHH083303A6065	punane	5011H-A03303 65W	32,40
	2CHH083303A6066	oranž	5011H-A03303 66W	32,40
	2CHH083303A6067	roheline	5011H-A03303 67W	32,40
	2CHH083303A6068	pärl	5011H-A03303 68W	42,00
	2CHH083303A6069	teras	5011H-A03303 69W	42,00
	2CHH083303A6070	titaan	5011H-A03303 70W	42,00

— Arvutipesa 2xRJ-45 sisud (Cat.6)+kate 	2CHH296118A6003	valge	5014H-A61018 03W	21,10
	2CHH296118A6016	hall	5014H-A61018 16W	22,10
	2CHH296118A6017	beež	5014H-A61018 17W	22,10
	2CHH296118A6018	macchiato	5014H-A61018 18W	22,10
	2CHH296118A6063	antratsiit	5014H-A61018 63W	28,50
	2CHH296118A6064	kollane	5014H-A61018 64W	22,10
	2CHH296118A6065	punane	5014H-A61018 65W	22,10
	2CHH296118A6066	oranž	5014H-A61018 66W	22,10
	2CHH296118A6067	roheline	5014H-A61018 67W	22,10
	2CHH296118A6068	pärl	5014H-A61018 68W	28,50
	2CHH296118A6069	teras	5014H-A61018 69W	28,50
	2CHH296118A6070	titaan	5014H-A61018 70W	28,50

— 2-ne USB-laaditja sisu+kate 	2CHH290040A6003	valge	5014H-A00040 03W	56,30
	2CHH290040A6016	hall	5014H-A00040 16W	65,20
	2CHH290040A6017	beež	5014H-A00040 17W	65,20
	2CHH290040A6018	macchiato	5014H-A00040 18W	65,20
	2CHH290040A6063	antratsiit	5014H-A00040 63W	84,40
	2CHH290040A6064	kollane	5014H-A00040 64W	65,20
	2CHH290040A6065	punane	5014H-A00040 65W	65,20
	2CHH290040A6066	oranž	5014H-A00040 66W	65,20
	2CHH290040A6067	roheline	5014H-A00040 67W	65,20
	2CHH290040A6068	pärl	5014H-A00040 68W	84,40
	2CHH290040A6069	teras	5014H-A00040 69W	84,40
	2CHH290040A6070	titaan	5014H-A00040 70W	84,40

Universaalne pööratav termostaat (sisu+kate) 	2CHH920003A6001	valge/lumivalge	3292H-A00003 01W	117,50
	2CHH920003A6003	valge/valge	3292H-A00003 03W	117,50
	2CHH920003A6016	hall/valge	3292H-A00003 16W	136,30
	2CHH920003A6017	beež/valge	3292H-A00003 17W	136,30
	2CHH920003A6018	macchiato/valge	3292H-A00003 18W	136,30
	2CHH920003A6062	valge/ must	3292H-A00003 62W	136,30
	2CHH920003A6063	antratsiit/must	3292H-A00003 63W	176,30
	2CHH920003A6064	kollane/must	3292H-A00003 64W	136,30
	2CHH920003A6065	punane/must	3292H-A00003 65W	136,30
	2CHH920003A6066	oranž/ must	3292H-A00003 66W	136,30
	2CHH920003A6067	roheline/ must	3292H-A00003 67W	136,30
	2CHH920003A6068	pärl/ lumivalge	3292H-A00003 68W	176,30
	2CHH920003A6069	teras/ must	3292H-A00003 69W	176,30
2CHH920003A6070	titaan/ must	3292H-A00003 70W	176,30	