


Contactores AF

Tecnología de punta que ya es el referente en el mercado

Límites de operación de la bobina

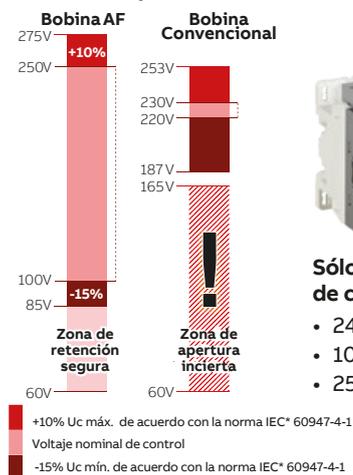

Sólo 3 rangos comunes de tensión de control:

- 24-60 V 50-60 Hz / 20-60V CD
- 100-250 V 50-60 Hz / CD
- 250-500 V 50-60 Hz / CD

*International Electrotechnical Commission

Motores Trifásicos

Tensión de operación 440-480V 60Hz

Potencia (HP)

Potencia (KW)

Corriente nominal (A)

Interruptor Termomagnético

Guardamotor

Ajuste (A)

Módulo de conexión de guardamotor a contactor

Contactador

Contacto auxiliar lateral 1NA+1NC

Contacto auxiliar frontal 1NA

Kit para arranque reversible Bloqueo mecánico* y eléctrico

Barras de potencia

Relevador de sobrecarga

Ajuste (A)

Medio de desconexión a la vista



Conoce más
escaneando
el QR.

Motores Trifásicos

Tensión de operación 220-240V 60Hz

Potencia (HP)

Potencia (KW)

Corriente nominal (A)

Interruptor Termomagnético

Guardamotor

Ajuste (A)

Módulo de conexión de guardamotor a contactor

Contactador

Contacto auxiliar lateral 1NA+1NC

Contacto auxiliar frontal 1NA

Kit para arranque reversible Bloqueo mecánico* y eléctrico

Barras de potencia

Relevador de sobrecarga

Ajuste (A)


Medio de desconexión a la vista



Conoce más
escaneando
el QR.

Soluciones de Arranque Motor

Arranque a Tensión Plena o Reversible protegido con Guardamotor

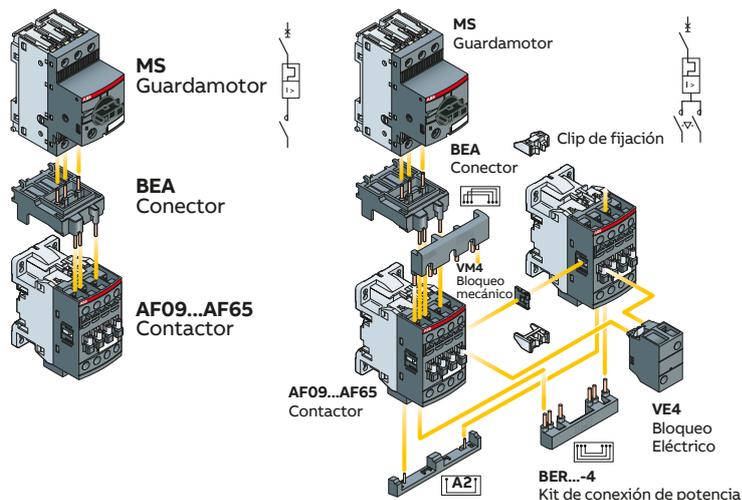

Motores Trifásicos

Tensión de operación 440-480V 60Hz

0.5	0.75	1	1.5	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125	150	200
0.37	0.56	0.75	1.12	1.5	2.25	3.75	5.6	7.5	11.2	14.9	18.7	22.4	29.8	37.3	44.8	56	75	93	112	150
1.1	1.6	2.1	3	3.4	4.8	7.6	11	14	21	27	34	40	52	65	77	96	124	156	180	240
S203-K2	S203-K2	S203-K3	S203-K3	S203-K4	S203-K6	S203-K8	S203-K16	S203-K16	S203-K25	S203-K32	S203-K40	S203-K40	S203-K63	XT1C100	XT1C125	XT1C160	XT3N200	XT3N250	T5N320	T5N400
MS132-16	MS132-16	MS132-25	MS132-40	MS132-40	MS132-63	MS132-10	MS132-12	MS132-16	MS132-25	MS132-32	MS165-42	MS165-42	MS165-54	MS165-65	MS165-80	XT2S160 + Ekip M-LIU	-	-	-	-
1.00-1.60	1.00-1.60	1.60-2.50	2.50-4.00	2.50-4.00	4.00-6.30	6.30-10.0	08-12	10-16	20-25	25-32	30-42	30-42	40-54	52-65	70-80	40-100	-	-	-	-
BEA16-4	BEA16-4	BEA16-4	BEA38-4	BEA38-4	BEA65-4	BEA65-4	BEA65-4	BEA65-4	-	-	-	-	-	-						
AF09	AF12	AF16	AF26	AF30	AF40	AF40	AF52	AF65	AF80	AF116	AF140	AF190	AF205	AF265						
CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL19-11	CAL19-11	CAL19-11	CAL19-11	CAL19-11						
CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	-	-	-	-	-						
VEM4	VEM4	VEM4	VEM4	VEM4	VM96-4*	VM96-4*	VM96-4*	VM96-4*	VM96-4*	VM19*	VM19*	VM19*	VM19*	VM19*						
BER16-4	BER16-4	BER16-4	BER38-4	BER38-4	BER65-4	BER65-4	BER65-4	BER65-4	BER96-4	BER140-4	BER140-4	BER205-4	BER205-4	BER370-4						
TF42-1.3	TF42-1.3	TF42-2.3	TF42-3.1	TF42-4.2	TF42-5.7	TF42-10	TF42-13	TF42-26	TF42-24	TF42-29	TF65-40	TF65-40	TF65-53	TF65.67	TF96-78	TF140DU	TF140DU	TA200DU	TA200DU	EF370
1.00-1.30	1.30-1.70	1.70-2.30	2.30-3.10	3.10-4.20	4.20-5.70	7.60-10.0	10-13	13-16	20-24	24-29	30-40	30-40	44-53	57-67	65-78	80-110	100-135	130-175	150-200	115-380
BW325	BW325	BW325	BW325	BW340	BW340	OTP45	OTP63	OTP63	OTP125	OTP125	OT160	OT200	OT200	OT315						

Sede administrativa

Bogotá D.C.
Avenida carrera 45 No. 108-27,
torre 1, piso 12
Centro Empresarial Paralelo 108

Tel.: (601) 508 68 55
Línea de Atención Nacional
01 8000 522 226



Conoce más
escaneando
el QR.

Motores Trifásicos

Tensión de operación 220-240V 60Hz

0.5	0.75	1	1.5	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125	150	200
0.37	0.56	0.75	1.12	1.5	2.25	3.75	5.6	7.5	11.2	14.9	18.7	22.4	29.8	37.3	44.8	56	75	93	112	150
2.2	3.2	4.2	6	6.8	9.6	15.2	22	28	42	54	68	80	104	130	154	192	248	312	360	480
S203-K3	S203-K4	S203-K6	S203-K6	S203-K8	S203-K10	S203-K16	S203-K25	S203-K32	S203-K50	S203-K63	XT1C100	XT1C125	XT1C160	XT3N200	XT3N250	T5N320	T5N400	T5N500	T6N800	T6N800
MS132-2.5	MS132-4.0	MS132-6.3	MS132-6.3	MS132-10	MS132-12	MS132-16	MS132-25	MS132-32	MS165-54	MS165-54	MS165-73	MS165-80	-	-	-	-	-	-	-	-
1.60-2.50	2.50-4.00	4.00-6.30	4.00-6.30	6.30-10.0	8.0-12.0	10-16	20-25	25-32	40-54	40-54	62-73	70-80	-	-	-	-	-	-	-	-
BEA16-4	BEA16-4	BEA16-4	BEA16-4	BEA16-4	BEA16-4	BEA16-4	BEA38-4	BEA38-4	BEA65-4	BEA65-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AF09	AF09	AF09	AF09	AF09	AF12	AF16	AF26	AF30	AF52	AF65	AF80	AF96	AF116	AF140	AF190	AF205	AF265	AF370	AF400	AF580
CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL4-11	CAL19-11	CAL19-11	CAL19-11	CAL19-11	CAL19-11	CAL19-11	CAL18-11	CAL18-11
CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	CA4-10	-	-	-	-	-	-	-	-
VEM4	VEM4	VEM4	VEM4	VEM4	VEM4	VEM4	VEM4	VEM4	VM96-4*	VM96-4*	VM96-4*	VM96-4*	VM19*	VM19*	VM19*	VM19*	VM19*	VM19*	VM750H*	VM750H*
BER16-4	BER16-4	BER16-4	BER16-4	BER16-4	BER16-4	BER16-4	BER38-4	BER38-4	BER65-4	BER65-4	BER96-4	BER96-4	BER140-4	BER140-4	BER205-4	BER205-4	BER370-4	BER370-4	BEM460-30	BEM750-30
TF42-2.3	TF42-4.2	TF42-5.7	TF42-7.6	TF42-7.6	TF42-10	TF42-16	TF42-24	TF42-29	TF65-47	TF65-53	TF96.78	TF96-87	TF140DU	TF140DU	TA200DU	TA200DU	EF370	EF370	E500DU	E800DU
1.70-2.30	3.10-4.20	4.20-5.70	5.7- 7.60	5.70-7.60	7.60-10	13-16	20-24	24-29	36-47	44-53	65-78	75-87	80-110	100-135	130-175	150-200	115-380	115-380	150-500	250-800
BW325	BW325	BW325	BW325	BW325	BW325	BW325	BW325	BW340	OTP45	OTP63	OTP63	OTP125	OTP125	OT160	OT200	OT315	OT315	OT400	OT400	OT600

Sede administrativa

Bogotá D.C.
Avenida carrera 45 No. 108-27,
torre 1, piso 12
Centro Empresarial Paralelo 108

Tel.: (601) 508 68 55
Línea de Atención Nacional
01 8000 522 226



**Conoce más
escaneando
el QR.**