



Die smarte Lösung für Ihre Installations Ideen

Unterputz-Stromkreisverteiler UK600



- Um bis zu 200 % vergrößerter Anschlussraum
- Bis 5-reihig verfügbar
- Projektphasen-Verpackungen
- Wifi-Türen mit Kunststoffeinsatz

Inhaltsverzeichnis

004–007	Einleitung
008–011	UK600 Produktpfolio
012–013	Projektphasenbezogene Bestellung
014–019	UK600 im Detail
020–021	Alle Highlights auf einen Blick
022–027	UK600 Designtüren
028–053	UK600 Bestellinformationen und technische Daten





UK600

Offen für alle Wünsche

Die Zeiten, in denen die Produkte Ihren Wünschen und Vorstellungen Grenzen auferlegten, sind mit der neuen Generation an Verteilern vorbei.

Gemeinsam

zur perfekten Ausstattung

Mit den Stromkreis- und Mediaverteilern der Serie UK600 sind Ihren Ideen keine Grenzen mehr gesetzt. Mit Varianten von 12 bis 60 Platzeinheiten bieten die Verteiler genug Raum für alle erdenklichen Installationselemente und in der Media- oder Kombivariante auch noch Platz für umfassendes Mediaequipment. Die Detaillösungen des UK600 machen den Verteiler dabei so flexibel, dass auch nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen ohne großen Aufwand möglich sind. Mit einer Vielzahl an lieferbaren Designtüren lässt sich der UK600 zudem sehr unkompliziert in Ihr Raumkonzept integrieren.










Die smarte Lösung für alle Installations- aufgaben

Für Elektroinstallateure zählt neben der Produktqualität auch die Flexibilität der Verteiler im täglichen Baustelleneinsatz. Das clevere Raumkonzept und viele DetAILösungen des neuen UK600 ermöglichen eine einfache, sichere und flexible Installation, die bis zu 10 % Zeit spart. Unterschiedliche Größen- und Ausbauvarianten sowie clevere Verbindungskanäle erlauben zudem die Anpassung des Verteilers an alle denkbaren Anforderungen. So ist der Installateur mit dem UK600 auf die Bedürfnisse und Wünsche seiner Kunden bestens eingerichtet.


Das komplette Produktportfolio auf einen Blick

Die Verteiler der Serie UK600 sind in drei Grundvarianten erhältlich. Als Stromkreisverteiler, Mediaverteiler oder als Kombiverteiler. Hierbei bietet der Verteiler einen abgeschirmten Bereich für Mediakomponenten. So können Sie alle denkbaren Installationsanforderungen sehr schnell und effektiv abdecken. Ein optional lieferbarer Verbindungskanal vereinfacht die professionelle Anreihung und Querverdrahtung horizontal und vertikal bei größerem Platzbedarf.

Stromkreisverteiler

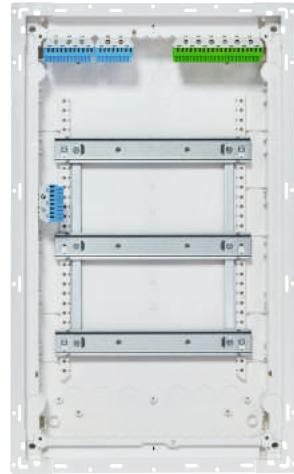

Mediaverteiler

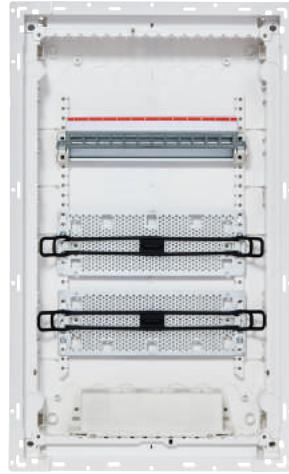

Kombiverteiler



01

02

03

01 Stromkreisverteiler

- Bis zu 200% vergrößerter Anschlussraum
- Bis 5-reihig verfügbar
- Drahthalter für die Leitungsführung
- Leitungseinführung seitlich und auf der Rückwand
- Patentierter TIP-in-Verschluss, Sicherheitsschloss einsetzbar
- Flacher Blendrahmen mit Putz-ausgleichsmöglichkeit
- Tür und Rahmen in verschiedenen Designvarianten erhältlich
- Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

02 Mediaverteiler

- Patchpanel 6- oder 12-fach mit Stanzungen für Keystone-Module
- Modularer Lochblech-Montageplatten, herausnehmbar
- 3-fach-Steckdose, drehbar
- Gerätehalter aus Gummi, mehrstufig flexibel montierbar
- WiFi-Türen mit Kunststofffeinsatz
- Türen mit Lüftungsöffnungen

03 Kombiverteiler

- Kombination aus 2-/3-reihigem Verteiler und zusätzlichem Multi-mediamodul
- Schottwand zur Trennung von Spannungsebenen
- Steckdosen in Schottwand integrierbar
- Modularer Lochblech-Montageplatten, herausnehmbar

—
01 Massivwand
 Der UK600 lässt sich wie gewohnt schon zu Beginn der Installationsarbeiten in eine entsprechende Wandöffnung einbauen. Zum Schutz vor Verunreinigung ist eine Putzplatte enthalten.



01

—
02 Trockenbauwand
 Mit einem entsprechenden Zubehörset lässt sich jeder UK600 ganz unkompliziert auch zuverlässig in Trockenbauwänden montieren.



02

Drei Varianten, fünf Größen

Den UK600 können wir in fünf Größen, mit einer Reihe bis fünf Reihen bzw. Raum für 12 bis 60 Platzeinheiten liefern. Die Verteiler können mit dem entsprechenden Zubehör sowohl in Massiv- wie in Trockenbauwänden verwendet werden. Je nach Modell sind in den Lieferumfängen unterschiedliche Zubehörteile enthalten.

— UK600 Produktporfolio im Überblick

Platzeinheiten	12 PLE	24 PLE	36 PLE	48 PLE	60 PLE
Stromkreisverteiler Basisvariante ohne Blendrahmen und Tür					
Stromkreisverteiler Standardvariante mit Blendrahmen und Tür					
Mediaverteiler Mit Blendrahmen und belüfteter Tür; auch mit Wifi-Tür erhältlich					
Kombiverteiler Mit Blendrahmen und Tür					

Das passende Teil für jede Projektphase

Sie können die Einzelteile der Verteiler auch passend zu Ihren Projektphasen bestellen. So erhalten Sie immer nur die Elemente, die Sie zum jeweiligen Ausbauzeitpunkt benötigen. Beginnend mit dem Gehäuse liefern wir z.B. im zweiten Schritt die Innenausstattung mit Geräteträger, Anschlussklemmen und Abdeckung zur eigentlichen Installation. Im dritten Lieferschritt erhalten Sie dann den gewählten Blendrahmen und die passende Tür, um Ihre Installation abzuschließen.

Projektphasenbezogene Bestellung

Diese neue Bestelloption ermöglicht es Ihnen, Projekte ohne platz- und zeitaufwändige Zwischenlagerung der noch nicht benötigten Bauteile zu realisieren. Defekte oder Verluste durch unsachgemäße Lagerung auf der Baustelle gehören damit der Vergangenheit an. Auch das zeitaufwändige Suchen der zwischen gelagerten Bauteile entfällt.

—
01 Stufe 1
Mauerkasten inkl. Montageschablone und Putzplatte zum Schutz vor Verunreinigung.

—
02 Stufe 2
Geräteträger mit Anschlussklemmen und Abdeckung.

—
03 Stufe 3
Blendrahmen mit Stahlblechtür.






Erweiterungs- und Kombinationsmöglichkeiten

Zu den Verteilern der Serie UK600 sind passende Verbindungselemente lieferbar, die sowohl die horizontale wie vertikale Verbindung von mehreren Verteilern ermöglichen. Dabei dient das Verbindungselement nicht nur zur Aufnahme der Leitungen, sondern garantiert auch die richtigen Abstände der einzelnen Verteiler zur lückenlosen Kombination der Blendrahmen.



01

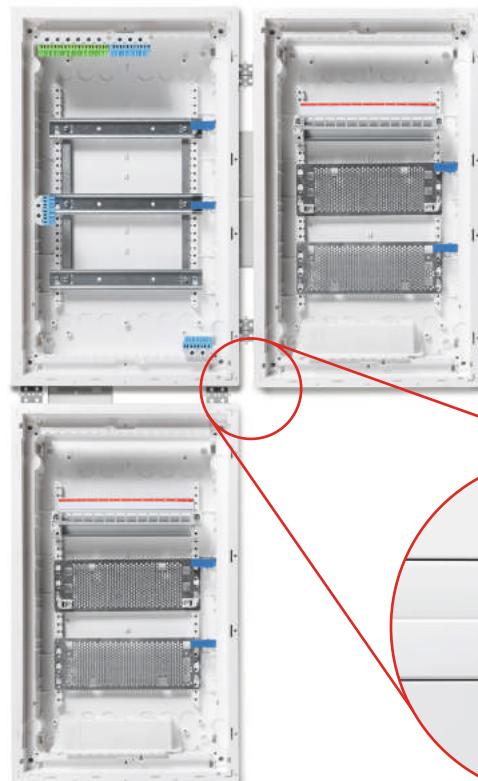


02

01 Verbindungselement
zur vertikalen und horizontalen Verbindung von mehreren Stromkreis- oder Mediaverteilern.

02 Optimaler Abstand
Das Verbindungselement dient nicht nur der Stromversorgung, sondern sorgt für optimalen Abstand zwischen den Blendrahmen.

Der UK600 Stromkreisverteiler

Smart bis ins Detail

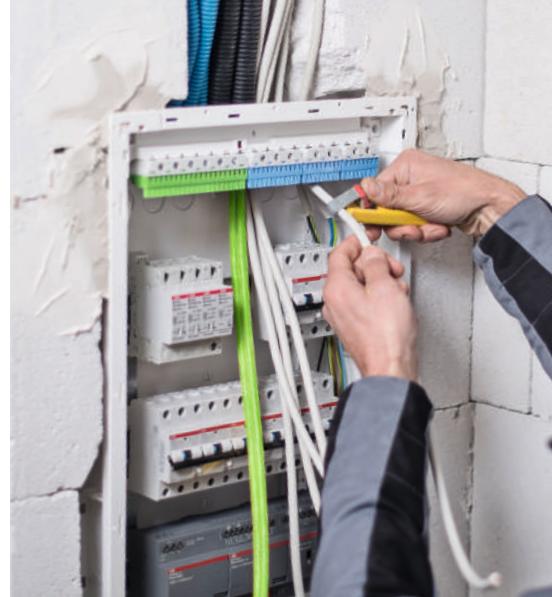

Unsere Stromkreisverteiler der Serie UK600 überzeugen mit ihren vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Der herausnehmbare Geräteträger lässt sich im Verteiler je nach Anforderung platzieren und garantiert so ebenfalls eine einfache Installation. Clevere Details, wie die Leitungseinführungsschieber mit integrierter Klemmaufnahme und die variable Verwendung in Massiv- oder Trockenbauwänden, unterstreichen die hohe Flexibilität der Verteiler.



—
01 Der großzügige Anschlussraum erleichtert die Installationsarbeiten erheblich.

—
02 Der Leitungseinführungsschieber hat die Klemmaufnahme integriert und vereinfacht so die Installation.

—
03 Die in unterschiedlichen Größen erhältlichen Klemmen lassen sich im Gehäuse ganz einfach oben, unten oder seitlich befestigen.




—
03



01



- Projektphasen-Verpackung
- Schnellverschluss plombierbar
- Verbindungskanal zur horizontalen und vertikalen Verbindung mehrerer Verteiler
- Aufputzrahmen für teilversenkte Montage
- Integrierte Nummerierung in der Abdeckung
- Bis 10 Platzeinheiten Reserve
- Bis 2 Platzeinheiten Reserve je Reihe

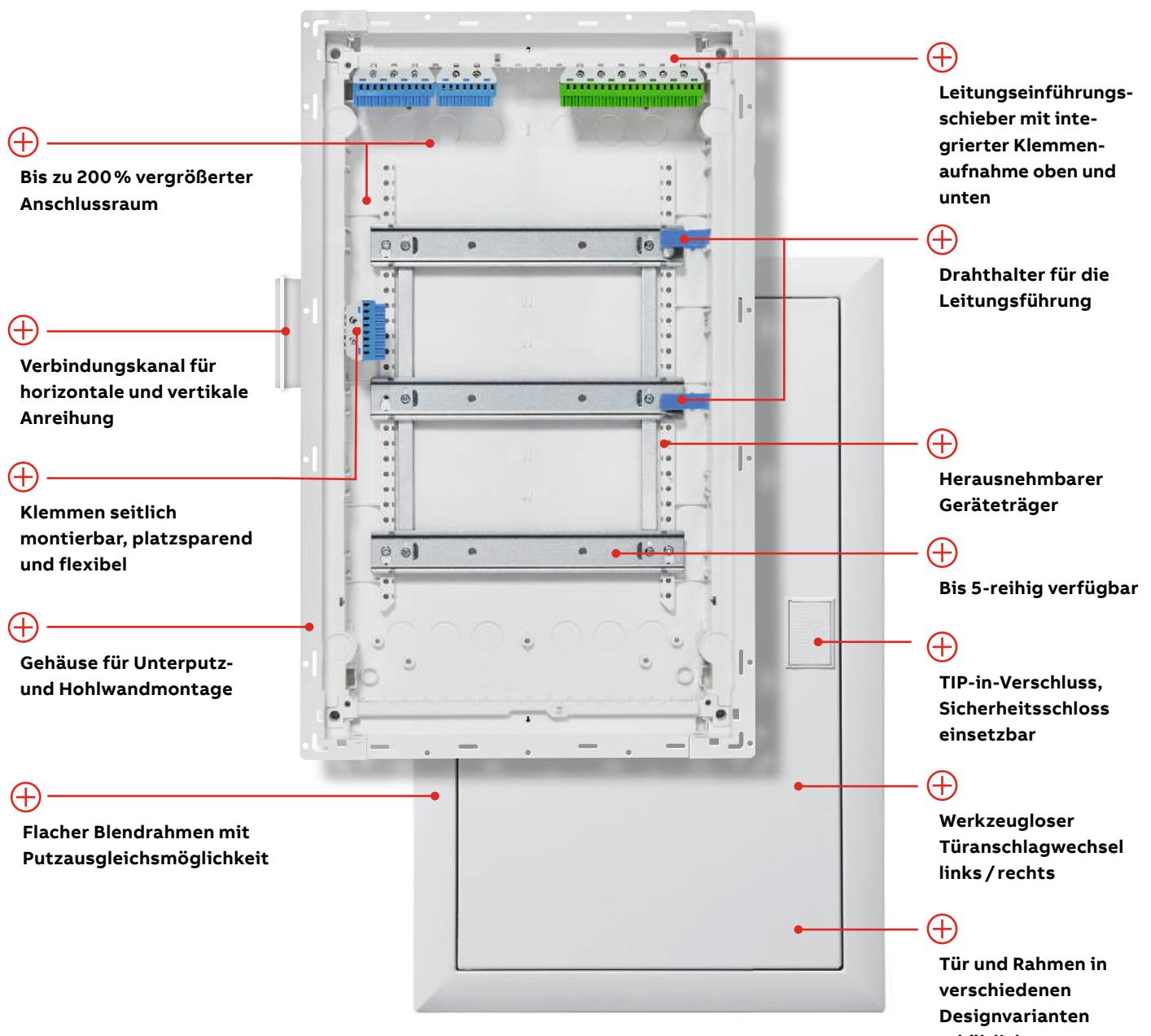

Der UK600 Mediaverteiler

Das Internet hat ein neues Zuhause

Mit dem entsprechenden Innenleben wird der UK600 zum komfortablen Mediaverteiler. Hier finden alle denkbaren Geräte wie z. B. Router oder andere Mediamodule ihren sicheren Platz. Modulare Lochblech-Montageplatten ermöglichen die einfache Montage der Geräte und eine integrierte, drehbare 3-fach-Steckdose stellt die Stromversorgung sicher.



01




02

—
01 Einstekbare Drahthalter helfen bei der übersichtlichen Leitungsführung.

—
02 Die drehbare 3-fach-Steckdose macht den Anschluss unterschiedlicher Netzgeräte ganz einfach.



- Um bis zu 200 % vergrößerter Anschlussraum
- Bis 5-reihig verfügbar
- Schnellverschluss plombierbar
- Gehäuse für Hohlwand- und Massivwandeinbau geeignet
- Verbindungskanal zur horizontalen und vertikalen Verbindung mehrerer Verteiler
- Aufputzrahmen für teilversenkte Montage

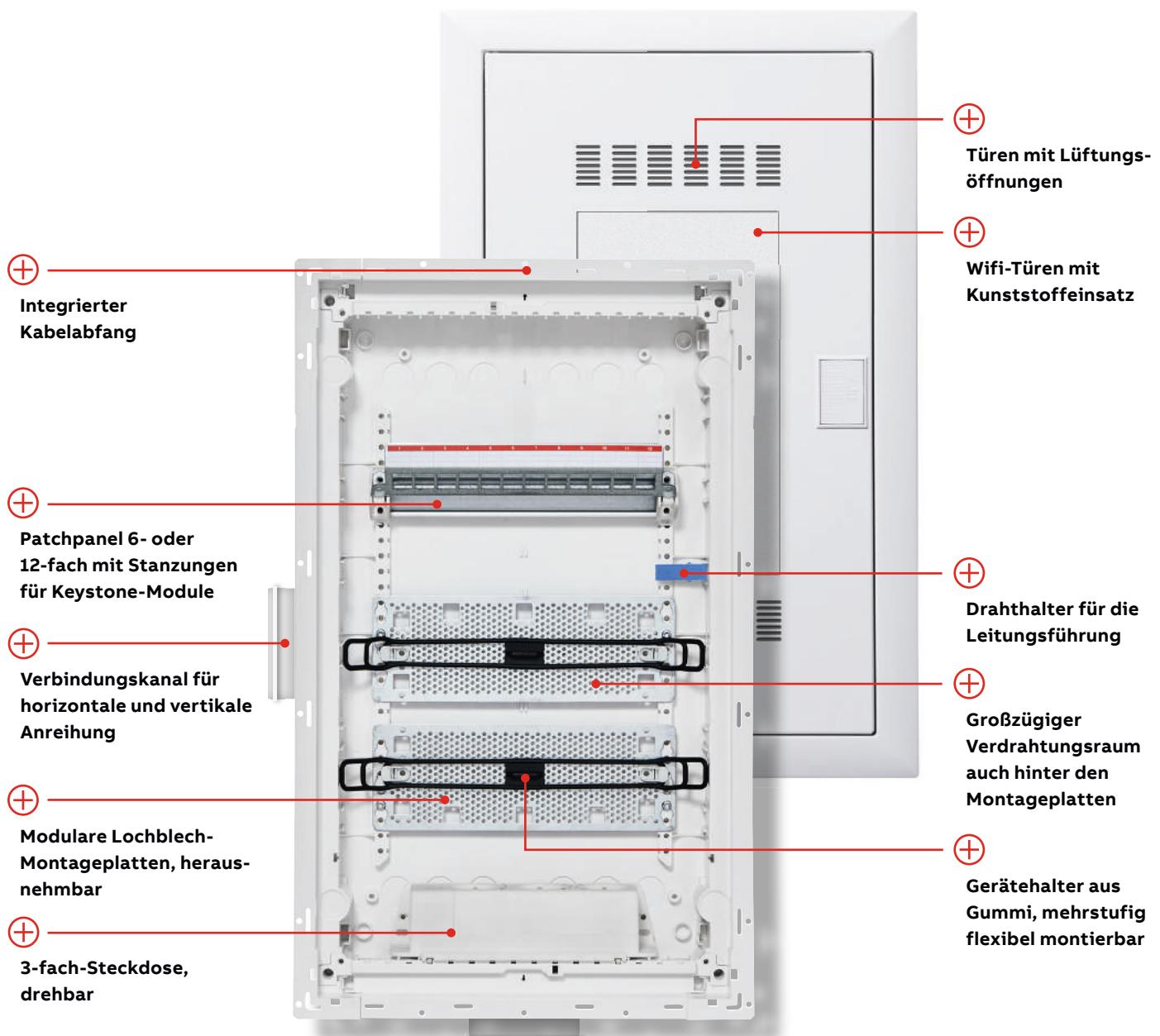

Der UK600 Kombiverteiler

Eine clevere Verbindung



Mit dem neuartigen Kombiverteiler vereinigen wir die Funktion eines Stromkreisverteilers mit der eines Mediaverteilers. Durch eine flexible Schottwand können Mediabereich und eigentlicher Verteilerbereich voneinander abgetrennt werden. Dabei können Sie in beiden Bereichen auf die innovativen Montagedetails des UK600 zurückgreifen.




01



02

01 Die Steckdosen können ganz einfach in der Schottwand integriert werden.

02 Der Kombiverteiler kann je nach Bedarf mit 24 oder 36 Platzeinheiten bestellt werden. Der Mediabereich des Verteilers fällt dementsprechend größer oder kleiner aus.

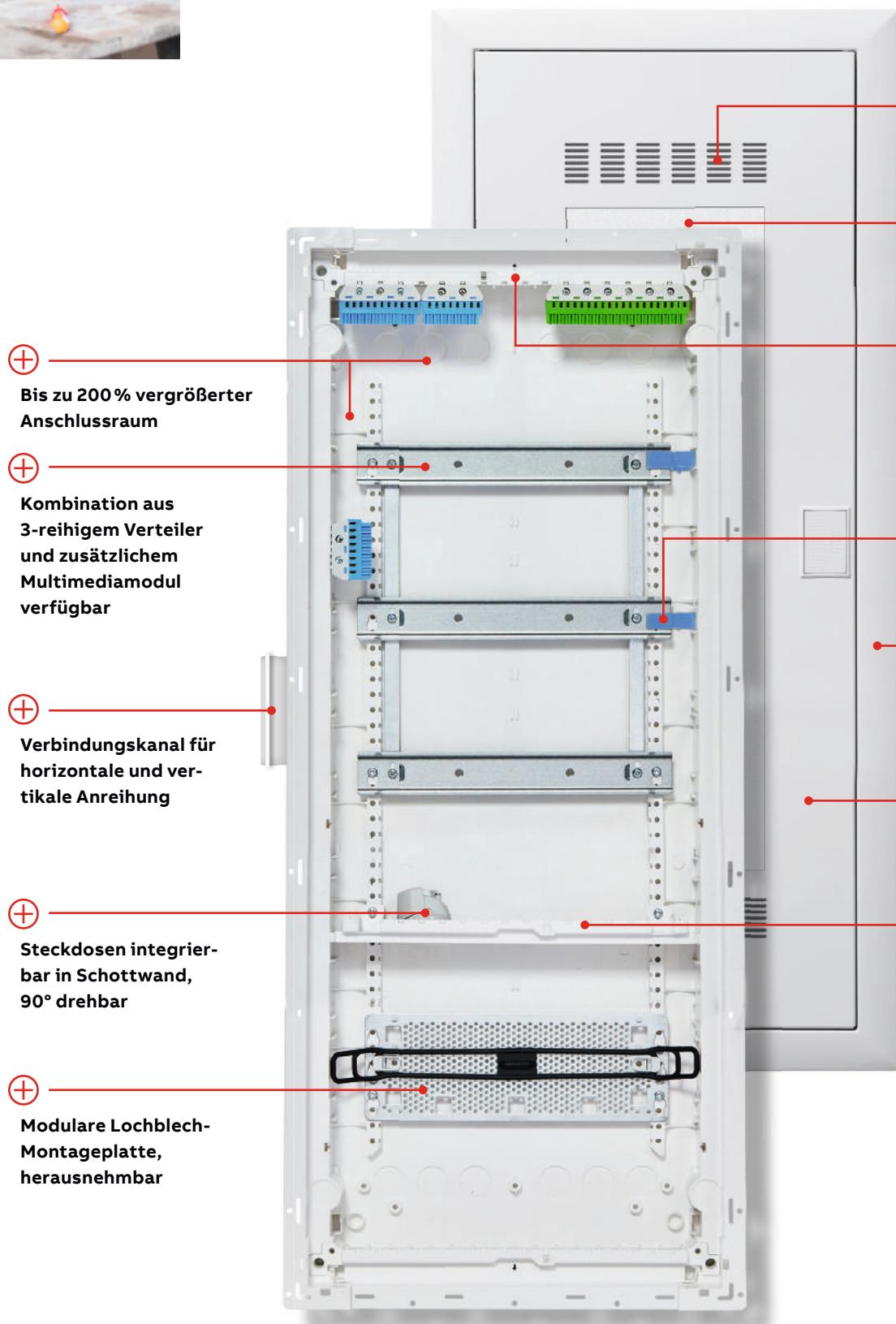


- Um bis zu 200 % vergrößerter Anschlussraum
- Bis Bauhöhe 5 verfügbar
- Schnellverschluss plombierbar
- Gehäuse für Hohlwand- und Massivwandeinbau geeignet
- Aufputzrahmen für teilverdeckte Montage

Alle Highlights auf einen Blick

Die Besonderheit unseres neuen UK600 ergibt sich aus der Kombination einer Vielzahl von cleveren Produktfeatures und Gerätedetails. Zusammen ergeben sie den smartesten Stromkreisverteiler auf dem Markt, der die Gebäude-installation einfacher, effizienter und deutlich flexibler macht.



01

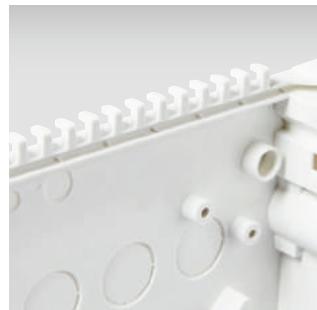

02



03



04



05



06



07



08

—
01 Rastbarer Leitungseinführungsschieber mit integrierter Klemmaufnahme und 80% mehr Platz zur Leitungseinführung.

—
02 Integrierte Besfestigungsmöglichkeit für Leitungen mittels Kabelbinder.

—
03 Bis zu 200 % mehr Verdrahtungsraum und "Slide in"-Drahthalter.

—
04 Innovativer Verbindungskanal zur horizontalen oder vertikalen Verbindung mehrerer Verteiler.

—
05 Einfach montierbares Hohlwandset, wiederverwendbar.

—
06 Bis zu 5-reihig bestellbar, für hohen Platzbedarf.

—
07 Hohe Flexibilität durch seitlich montierbare N/PE Klemmen.


—
08 Rastbares Patchpanel für 6 oder 12 Keystone-Module.



—
Der neue UK600 überzeugt Installateure und Planer mit seinen flexiblen Möglichkeiten gleichermaßen.



09

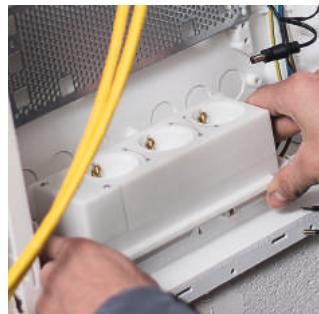

10



11



12



13



14



15



16

—
09 Mediatüren, Wifi-freundlich und belüftet verfügbar.

—
10 3-fach-Steckdose, 120° drehbar und einrastbar auf Leitungseinführungsschieber.

—
11 Modulare Lochblech-Montageplatte.

—
12 Gerätehalter aus Gummi, werkzeuglos montierbar.

—
13 Kombiverteiler für die moderne Installation. Kombination aus Stromkreis- und Mediaträger.

—
14 Schottwand, vorbereitet für Media-Anwendung, Steckdose integrierbar (90° drehbar).

—
15 Flexible Installation durch seitliche und rückwärtige Kabeleinführung.

—
16 Stabiler, herausnehmbarer Stahlblech-Geräteträger.



UK600

Smarte Technik schön verpackt


Eine Besonderheit der UK600 Stromkreis- und Mediaverteiler ist die Vielzahl der lieferbaren Türvarianten, bei denen Sie für jedes Raumkonzept eine passende Lösung finden. Egal ob nüchterner Technikraum oder durchgestylter Wohnbereich – mit unseren Türvarianten wird Ihr Stromkreisverteiler zum Designelement. Ihren Ideen sind fast keine Grenzen gesetzt.



Für jede Anwendung die passende Tür

Ein besonderes Highlight der Stromkreis- und Mediaverteiler sind die verschiedenen Türvarianten. Sie machen den Verteiler zum ansprechenden Designobjekt in Ihrem Zuhause. In die Designwechselrahmen können eigene Bilder, Pinnwände, Spiegel, Magnettafeln, Tafeln in Holz- oder Edelstahloptik oder LED-Panels für Backlight-Folien eingesetzt werden.

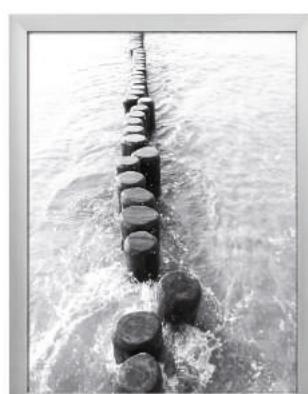

Standardtüren—
01—
02**Mediatüren**—
03—
04**Designtüren**—
05—
06—
07—
08—
09—
10

—
01 Standardtür mit Blendrahmen
 Stahlblech, pulverbeschichtet.
 Farbe: Weiß, RAL 9016.

—
02 Standardtür mit Blendrahmen
 Stahlblech, pulverbeschichtet.
 Farbe: Anthrazit-Grau, RAL 7016.

—
03 Mediatür mit Lüftungsöffnungen
 Stahlblech, pulverbeschichtet.
 Farbe: Weiß, RAL 9016.

—
04 Mediatür mit Wifi-Einsatz
 für optimalen Wifi-Empfang.
 Stahlblech, pulverbeschichtet
 mit Kunststoff-Einsatz.
 Farbe: Weiß, RAL 9016.

—
05 Designwechselrahmen mit
 Kristallspiegel-Einsatz.

—
06 Designwechselrahmen mit
 Schaumstoff-Filz-Einsatz zur
 Verwendung als Pinnwand.

—
07 Designwechselrahmen
 mit Magnetwand-Einsatz in
 hellem Holzdekor.

—
08 Designwechselrahmen
 mit neutralem Einsatz im
 Edelstahl-Look.

—
09 Designwechselrahmen
 mit individuellem Bild als Einsatz.

—
10 Designwechselrahmen
 mit LED-Panel und Backlight-Folie
 als Einsatz.

So individuell wie Sie – unsere Designwechselrahmen



01

Unsere Designwechselrahmen-Türen geben Ihnen die Möglichkeit, ähnlich wie bei einem Wechsel-Bilderrahmen, den Rahmen aus gebürstetem Aluminium mit einem Motiv Ihrer Wahl zu bestücken. Im geschlossenen Zustand sitzt der elegante Rahmen mit einer Schattenfuge von 5 mm vor der Wand. In den Designwechselrahmen integrierte Magnete halten dabei die Tür sicher geschlossen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf

Es sind insgesamt fünf verschiedene Design-Varianten erhältlich. Sie können zwischen einem Kristallspiegel, einem grauen Filz-Einsatz als Pinnwand, einer Holzdekor- oder Edelstahloptik und einem klassischen Wechselrahmen mit Schutzglas und Rückwand wählen. Hier können Sie individuelle Bilder, Fotos oder z. B. auch Fluchtpläne einspannen. Optional ist der Wechselrahmen auch mit rückwärtiger LED-Beleuchtung erhältlich, was die Möglichkeit eröffnet, individuelle Backlight-Folien einzulegen und so das gewählte Motiv zusätzlich hervorzuheben.

— 01 Der Designwechselrahmen ist mit zwei Scharnieren am Aufnahme-Blendrahmen befestigt.

— 02 Der Designwechselrahmen ist aus gebürstetem Aluminium gefertigt und sorgt für zeitlos eleganten Look.

— 03 Eine Vielzahl von Einsätzen gewährleistet größtmögliche Flexibilität.

— 04 Bestückt mit einem Kristallspiegel fügt sich der Designwechselrahmen dezent in jeden Raum.



02

03

04







UK600

Bestellinformationen und technische Daten

Auf den folgenden Seiten finden Sie alle notwendigen Detail- und Bestellinformationen zu unseren Stromkreis- und Mediaverteilern.

Standardvariante UK600 mit Blendrahmen und Tür

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

- 01 N/PE Quick-Steckklemmen
- 02 Mauerkasten
- 03 Geräteträger
- 04 Abdeckung
- 05 Blendrahmen mit Stahlblechtür

Unterputzverteiler – UK600, IP30

I_n bis 63 A

Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24, DIN 43871

Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar

Mauerkrallen

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Abdeckung mit 90°-Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Blendrahmen und Stahlblechtür mit Putzausgleichsmöglichkeit

Farbe: Weiß, RAL 9016

* In Verbindung mit Hohlwandeinbauset UZ91P4



Standardvariante UK600 mit Blendrahmen und Tür

Mit N/PE Quick-Steckklemmen



UK612N2

Artikel	H x B x T (mm)	PLE	Typ	Artikelnummer	EUR
Unterputzverteiler, 1-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau	355 x 367 x 95	12	UK612N2	2CPX031369R9999	87,00
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	328 x 340 x 88	(13)			
Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G					



UK624N3

Artikel	H x B x T (mm)	PLE	Typ	Artikelnummer	EUR
Unterputzverteiler, 2-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau	480 x 367 x 95	24	UK624N3	2CPX031370R9999	113,00
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	453 x 340 x 88	(28)			
Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK144G					



UK636N3

Artikel	H x B x T (mm)	PLE	Typ	Artikelnummer	EUR
Unterputzverteiler, 3-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau	605 x 367 x 95	36	UK636N3	2CPX031371R9999	133,00
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	578 x 340 x 88	(41)			
Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G					



UK648N3

Artikel	H x B x T (mm)	PLE	Typ	Artikelnummer	EUR
Unterputzverteiler, 4-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau	730 x 367 x 95	48	UK648N3	2CPX031372R9999	189,00
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	703 x 340 x 88	(56)			
Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G					



UK660N4

Artikel	H x B x T (mm)	PLE	Typ	Artikelnummer	EUR
Unterputzverteiler, 5-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau	855 x 367 x 95	60	UK660N4	2CPX031373R9999	229,00
Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau	828 x 340 x 88	(70)			
Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G					

> N/PE Quick-Steckklemmen siehe Seite 34
> Technische Daten UK600 Blendrahmenmaße siehe Seite 52

Basisvariante UK600 ohne Blendrahmen und Tür

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

- 01 N/PE Quick-Steckklemmen
- 02 Mauerkasten
- 03 Geräteträger
- 04 Abdeckung

Unterputzverteiler – UK600, IP30

I_n bis 63 A

Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24, DIN 43871

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar

Mauerkrallen

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Abdeckung mit 90°-Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Blendrahmen und Stahlblechtür mit Putzausgleichsmöglichkeit

Farbe: Weiß, RAL 9016

* In Verbindung mit Hohlwandeinbauset UZ91P4



Basisvariante UK600 ohne Blendrahmen und Tür

Mit N/PE Quick-Steckklemmen



UK612NB

Artikel	H x B x T (mm)	PLE	Typ	Artikelnummer	EUR
Unterputzverteiler, 1-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G	355 x 367 x 95 328 x 340 x 88 (13)	12	UK612NB	2CPX031374R9999	65,50



UK624NB

Unterputzverteiler, 2-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK144G	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88 (28)	24	UK624NB	2CPX031375R9999	78,50



UK636NB

Unterputzverteiler, 3-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88 (41)	36	UK636NB	2CPX031376R9999	88,50



UK648NB

Unterputzverteiler, 4-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88 (56)	48	UK648NB	2CPX031377R9999	134,00



UK660NB

Unterputzverteiler, 5-reihig					
Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88 (70)	60	UK660NB	2CPX031378R9999	163,00

> N/PE Quick-Steckklemmen siehe Seite 34
> Technische Daten UK600 Blendrahmenmaße siehe Seite 52


N/PE Quick-Steckklemmen

Normgerecht, übersichtlich, flexibel

Konfigurieren ganz nach Bedarf

Durch die Modularität und das umfangreiche Sortiment können Sie die Produkte individuell und praxisgerecht konfigurieren. Je nach Bedarf können verschiedene Quick-Steckklemmen auf einem gemeinsamen Klemmenträger kombiniert werden.

Wird ein größerer N- oder PE-Klemmblöck benötigt, lassen sich zwei Quick-Steckklemmblöcke mit der Verbindungsbrücke ZK10P10 verbinden.

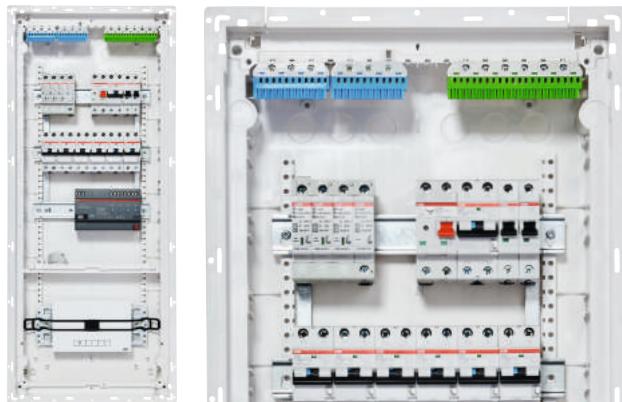

Die Produktvorteile

- Flexibles Klemmensystem für mehrere N-Potentiale: Schraubanschlusstechnik: 2,5 bis 25 mm² für starre Leiter; für flexible Leiter bis 25 mm² (Aderendhülsen erforderlich)
- Federklemmtechnik: 1,5 bis 4 mm² für starre Leiter; für flexible Leiter bis 2,5 mm² (Aderendhülsen erforderlich)
- Optimal beim Einsatz mehrerer Fehlerstromschutzschalter
- Einfaches Erweitern der Quick-Steckklemmen mit Verbindungsbrücken
- Eindeutige Zuordnung der Klemmenblöcke durch klare Farbcodierung: N = blau, PE = gelb-grün
- Einfaches Beschriften der Klemmenstellen mit vorgedruckten, selbstklebenden Zahlenstreifen
- Breiter Einsatzbereich: In den Stromkreisverteilern der Serie UK600 und MISTRAL65 in allen Kleinverteilern, für alle Zählerschränke, Wand- und Standschränke

N/PE Klemmblöcke mit Einheiten	N Quick-Steckklemmen	Schraubanschluss-technik	Federklemmtechnik	PE Quick-Steckklemmen	Schraubanschluss-technik	Federklemmtechnik
	 ZK50B					
	 ZK50BT	0 x 25 mm ²	5 x 1,5 – 4 mm ²	-	-	-
	 ZK51B	1 x 25 mm ²	5 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK51G	1 x 25 mm ²	5 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK82B	2 x 25 mm ²	8 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK82G	2 x 25 mm ²	8 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK113B	3 x 25 mm ²	11 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK113G	3 x 25 mm ²	11 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK144B	4 x 25 mm ²	14 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK144G	4 x 25 mm ²	14 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK175B	5 x 25 mm ²	17 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK175G	5 x 25 mm ²	17 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK206B	6 x 25 mm ²	20 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK206G	6 x 25 mm ²	20 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK237B	7 x 25 mm ²	23 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK237G	7 x 25 mm ²	23 x 1,5 – 4 mm ²
	 ZK268B	8 x 25 mm ²	26 x 1,5 – 4 mm ²	 ZK268G	8 x 25 mm ²	26 x 1,5 – 4 mm ²

N/PE Quick-Steckklemmen

Zubehör / Bestückung im UK600



ZK50B



ZK50BT



ZK51G



ZK10P10



ZK600




UZB1



ZK603

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 – 4 mm ²	Anzahl Klemmen 2,5 – 25 mm ²	Außenmaße in mm	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen Für Klemmenträger	5 x 1,5 – 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	3,35
	5 x 1,5 – 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	4,20
	8 x 1,5 – 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	5,45
	11 x 1,5 – 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	7,65
	14 x 1,5 – 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	9,80
	17 x 1,5 – 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	11,45
	20 x 1,5 – 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	12,80
	23 x 1,5 – 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237B	2CPX063163R9999	14,15
	26 x 1,5 – 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268B	2CPX063164R9999	15,60
N Quick-Steckklemme Mit Adapter ZK15 für die seitliche Montage im UK6... oder zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene	5 x 1,5 – 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	4,05
PE Quick-Steckklemmen Für Klemmenträger	5 x 1,5 – 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	4,20
	8 x 1,5 – 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	5,45
	11 x 1,5 – 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	7,65
	14 x 1,5 – 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	9,80
	17 x 1,5 – 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	11,45
	20 x 1,5 – 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	12,80
	23 x 1,5 – 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237G	2CPX063165R9999	14,15
	26 x 1,5 – 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268G	2CPX063166R9999	15,60
Verbindungsbrücken Für Klemmenträger				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	29,30
Quick-Steckträger Für Stromkreisverteiler UK6... Nutzbare Breite für Klemmen 247 mm, 15 Einheiten				1	ZK600	2CPX063178R9999	7,10
Schieber für die Leitungseinführung am Mauerkasten Mit integriertem Klemmenträger Oben und unten verwendbar, 1- bis 5-reihig Nutzbare Breite für Klemmen 277 mm, 17 Einheiten				1	UZB1	2CPX031407R9999	10,40
N/PE Quick-Steckklemmenset für UK... Mit Quick-Steckklemmen: ZK144B: N 4 x 25 + 14 x 4 mm ² ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm ² ZK206G: PE 6 x 25 + 20 x 4 mm ²				1	ZK603	2CPX063177R9999	38,30

 

Stromkreisverteiler UK600

Projektvarianten



UZB636

Artikel	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Mauerkasten mit Mauerkrallen				
Passend zu UK61..	1	UZB612	2CPX031113R9999	8,95
Passend zu UK62..	1	UZB624	2CPX031114R9999	11,95
Passend zu UK63..	1	UZB636	2CPX031115R9999	14,55
Passend zu UK64..	1	UZB648	2CPX031116R9999	17,50
Passend zu UK66..	1	UZB660	2CPX031117R9999	23,10



UZS636B

Abdeckung, Geräteträger und N/PE Quick-Steckklemmen	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Passend zu UK61..	1	UZS612B	2CPX031139R9999	48,30
Passend zu UK62..	1	UZS624B	2CPX031140R9999	60,00
Passend zu UK63..	1	UZS636B	2CPX031141R9999	72,50
Passend zu UK64..	1	UZS648B	2CPX031142R9999	110,00
Passend zu UK66..	1	UZS660B	2CPX031143R9999	134,00



UZS636N

Blendrahmen mit Tür, Abdeckung, Geräteträger und N/PE Quick-Steckklemmen	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Passend zu UK61..	1	UZS612N	2CPX031131R9999	81,00
Passend zu UK62..	1	UZS624N	2CPX031132R9999	105,00
Passend zu UK63..	1	UZS636N	2CPX031133R9999	122,00
Passend zu UK64..	1	UZS648N	2CPX031134R9999	177,00
Passend zu UK66..	1	UZS660N	2CPX031135R9999	214,00



UZS636K

Blendrahmen mit Tür, Abdeckung, Geräteträger und Hutprofilschiene für Reihenklemmen	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Passend zu UK63..	1	UZS636K	2CPX031136R9999	95,00
Passend zu UK64..	1	UZS648K	2CPX031137R9999	145,00
Passend zu UK66..	1	UZS660K	2CPX031138R9999	177,00

Stromkreisverteiler UK600

Ersatzteile und Zubehör



AP636



UZB1



UZB2



UZB3



UZT1



UZT2



UZT3



UZT4

Artikel	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Aufputz-Bausatz				
Zur Montage auf Putz und teilversenkt mit Sollbruchstellen, nur geeignet für Standardtür				
Passend zu UK61..	1	AP612	2CPX031402R9999	38,10
Passend zu UK62..	1	AP624	2CPX031403R9999	41,60
Passend zu UK63..	1	AP636	2CPX031404R9999	45,20
Passend zu UK64..	1	AP648	2CPX031405R9999	48,80
Passend zu UK66..	1	AP660	2CPX031406R9999	58,00
Leitungseinführungsschieber				
Mit integriertem Klemmenträger Oben und unten verwendbar, 1- bis 5-reihig Nutzbare Breite für Klemmen 277 mm, 17 Einheiten				
	1	UZB1	2CPX031407R9999	10,40
Verbindungskanal				
Zur horizontalen und vertikalen Anreihung und Querverdrahtung der Verteiler				
	1	UZB2	2CPX031408R9999	17,50
Waagrechtschottwand				
Mit integriertem Klemmenträger, Prägung zur Aufnahme von zwei Steckdosen Typ ZE224 sowie fünf Prägungen für Kommunikationsmodule				
	1	UZB3	2CPX031409R9999	19,30
Scharnierset				
Zu UK600				
	2	UZT1	2CPX031410R9999	3,15
TIP-in-Verschluss				
Farbe: Weiß, RAL 9016				
	1	UZT2	2CPX031411R9999	3,55
Sicherheitsschloss Standard				
Mit zwei Schlüsseln				
	1	UZT3	2CPX031412R9999	21,30
Sicherheitsschloss Ronis				
Mit zwei Schlüsseln				
	1	UZT4	2CPX031413R9999	21,30

Stromkreisverteiler UK600

Ersatzteile und Zubehör



UZT5



UZ4P2



UZG636



UZA636



UZM620



UZ91P4

ZA120
ZA89P20

Artikel	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Beschriftungssystem Selbstklebend, mit Beschriftungsfeldern und Zahlen 1 – 70 mit Legende	1	UZT5	2CPX031429R9999	1,90
Mauerkrallen Zum Befestigen des Mauerkastens in zwei Einbautiefen	4	UZ4P2	2CPX062447R9999	2,70
Hutprofilschiene mit Geräteeinsatz				
Passend zu UK61..	1	UZG612	2CPX031118R9999	3,45
Passend zu UK62..	1	UZG624	2CPX031119R9999	13,55
Passend zu UK63..	1	UZG636	2CPX031120R9999	22,80
Passend zu UK64..	1	UZG648	2CPX031121R9999	33,60
Passend zu UK66..	1	UZG660	2CPX031122R9999	40,70
Abdeckung mit 90°-Schnellverschluss				
Passend zu UK61..	1	UZA612	2CPX031123R9999	13,55
Passend zu UK62..	1	UZA624	2CPX031124R9999	17,80
Passend zu UK63..	1	UZA636	2CPX031125R9999	21,90
Passend zu UK64..	1	UZA648	2CPX031126R9999	26,30
Passend zu UK66..	1	UZA660	2CPX031127R9999	32,60
Montageplatte Stahlblech, verzinkt				
Passend zu UK61.., H x B = 212 x 242 mm	1	UZM610	2CPX031414R9999	18,70
Passend zu UK62.., H x B = 337 x 242 mm	1	UZM620	2CPX031415R9999	23,90
Passend zu UK63.., H x B = 462 x 242 mm	1	UZM630	2CPX031416R9999	30,00
Passend zu UK64.., H x B = 587 x 242 mm	1	UZM640	2CPX031417R9999	35,30
Passend zu UK65.., H x B = 712 x 242 mm	1	UZM650	2CPX031418R9999	42,60
Hohlwandset	4	UZ91P4	2CPX031434R9999	19,35
Zum nachträglichen Ausbauen eines UK600 zum Hohlwandverteiler (Kabelbinder 20 Stück und Typenschild liegen bei) Wandstärke min. 8 mm, max. 35 mm				
Lackstifte Farbe: Weiß, RAL 9016, 12 ml	1	ZA120	2CPX039043R9999	12,50
Schrauben Jeweils 20 Stück zum Befestigen von Hutprofilschienen und Montageplatten	1	ZA89P20	2CPX062376R9999	7,45

Stromkreisverteiler UK600


Blendrahmen mit Tür und Designfolien



BL610



BL611

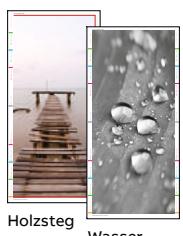Tafelfolie
SteineHolzsteg
Wasser-
tropfen

Artikel	Passend zu	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Blendrahmen mit Tür (Standard) Farbe: Weiß, RAL 9016 Stahlblech, pulverbeschichtet	UK61.. UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1 1 1 1 1	BL610 BL620 BL630 BL640 BL650	2CPX031081R9999 2CPX031082R9999 2CPX031083R9999 2CPX031084R9999 2CPX031085R9999	33,70 45,80 51,50 67,50 82,00



Blendrahmen mit Tür Farbe: Anthrazit, RAL 7016 Stahlblech, pulverbeschichtet	UK61.. UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1 1 1 1 1	BL611 BL621 BL631 BL641 BL651	2CPX031086R9999 2CPX031087R9999 2CPX031088R9999 2CPX031089R9999 2CPX031090R9999	54,00 64,00 73,50 83,00 99,50
--	--	-----------------------	---	---	---

Artikel	Passend zu	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Tafelfolie Zum Beschriften für UK600 Stahlblechtüren	UK61.. UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1 10	UZ640D UZ640DP10	2CPX031786R9999 2CPX031790R9999	34,20 322,00

Steine Designfolie für UK600 Stahlblechtüren	UK61.. UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1 10	UZ641D UZ641DP10	2CPX031787R9999 2CPX031791R9999	34,20 322,00
---	--	---------	---------------------	------------------------------------	-----------------

Holzsteg Designfolie für UK600 Stahlblechtüren	UK61.. UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1 10	UZ642D UZ642DP10	2CPX031788R9999 2CPX031792R9999	34,20 322,00
---	--	---------	---------------------	------------------------------------	-----------------

Wassertropfen Designfolie für UK600 Stahlblechtüren	UK61.. UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1 10	UZ643D UZ643DP10	2CPX031789R9999 2CPX031793R9999	34,20 322,00
--	--	---------	---------------------	------------------------------------	-----------------

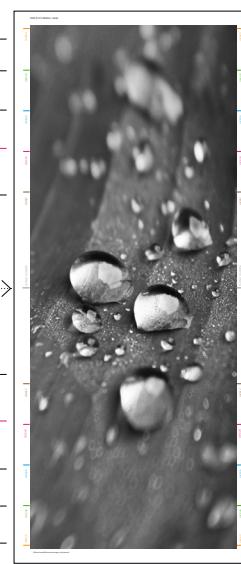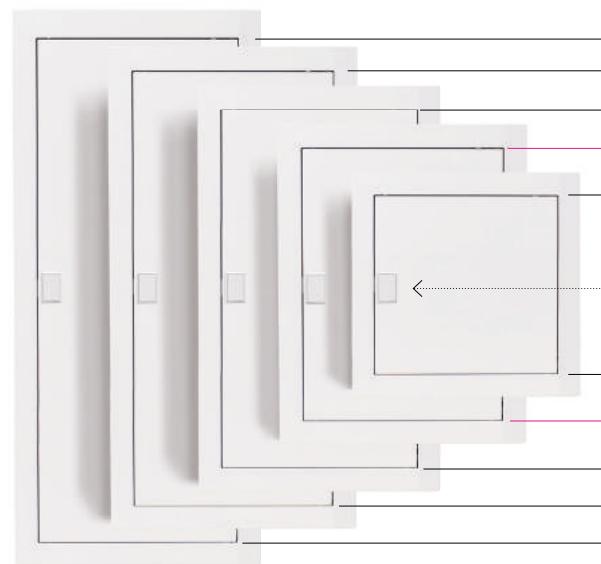

Stromkreisverteiler UK600

Designrahmen und Einsätze



BL630D

Artikel	Passend zu	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Designwechselrahmen	UK62..	1	BL620D	2CPX031794R9999	135,00
Aluminium gebürstet	UK63..	1	BL630D	2CPX031795R9999	166,00
Edelstahloptik	UK64..	1	BL640D	2CPX031796R9999	208,00
Ohne Einsatz	UK66..	1	BL650D	2CPX031797R9999	260,00



UZD630

Einsätze für den Designwechselrahmen					
Bild-Einsatz	UK62..	1	UZD620	2CPX031762R9999	83,50
Für eigene Bilder nach Wunsch	UK63..	1	UZD630	2CPX031768R9999	94,00
	UK64..	1	UZD640	2CPX031774R9999	99,00
	UK66..	1	UZD650	2CPX031780R9999	108,00



UZD631

Pinnwand-Einsatz	UK62..	1	UZD621	2CPX031763R9999	99,00
Grauer Filz mit Pinnadeln	UK63..	1	UZD631	2CPX031769R9999	101,00
	UK64..	1	UZD641	2CPX031775R9999	109,00
	UK66..	1	UZD651	2CPX031781R9999	119,00



UZD632

Spiegel-Einsatz	UK62..	1	UZD622	2CPX031764R9999	90,00
	UK63..	1	UZD632	2CPX031770R9999	94,50
	UK64..	1	UZD642	2CPX031776R9999	105,00
	UK66..	1	UZD652	2CPX031782R9999	114,00



UZD633

Edelstahloptik-Einsatz	UK62..	1	UZD623	2CPX031765R9999	92,00
	UK63..	1	UZD633	2CPX031771R9999	104,00
	UK64..	1	UZD643	2CPX031777R9999	116,00
	UK66..	1	UZD653	2CPX031783R9999	128,00



UZD634

LED-Panel-Einsatz	UK62..	1	UZD624	2CPX031766R9999	508,00
Mit Backlight-Folie*	UK63..	1	UZD634	2CPX031772R9999	621,00
	UK64..	1	UZD644	2CPX031778R9999	717,00
	UK66..	1	UZD654	2CPX031784R9999	830,00



UZD635

Holzoptik-Einsatz	UK62..	1	UZD625	2CPX031767R9999	124,00
Mit 5 Magnetpins	UK63..	1	UZD635	2CPX031773R9999	143,00
	UK64..	1	UZD645	2CPX031779R9999	162,00
	UK66..	1	UZD655	2CPX031785R9999	182,00

*12 V DC REG Spannungsversorgung separat bestellen

Stromkreisverteiler UK600

Designrahmen und Einsätze


Ein besonderes Highlight der Verteilerserie UK600 sind die verschiedenen Tür- und Rahmenvarianten, die den Verteiler zum ansprechenden Designobjekt in Ihrem Zuhause machen.

In die Designwechselrahmen können eigene Bilder, Pinnwände, Spiegel, Magnettafeln und vieles mehr eingesetzt werden.

—
01 Basisvariante UK600

—
02 Designwechselrahmen

—
03 Einsatz
Beispiel mit Backlight-Folie
LED-hinterleuchtet

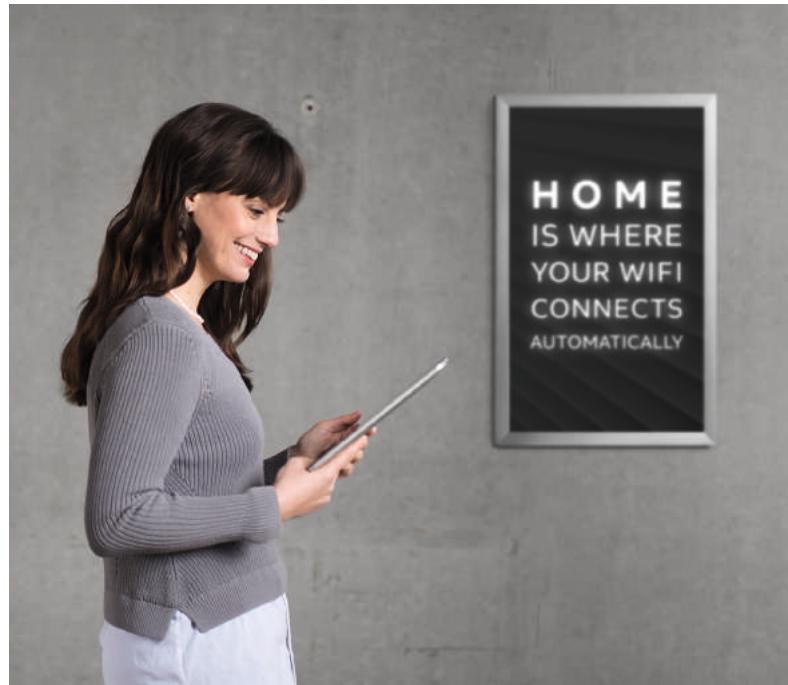

Mediaverteiler UK600

Mit und ohne Blendrahmen und Tür

Unterputz-Mediaverteiler – UK600, IP30 ☁ ☒ ▾*

Stromkreisverteiler UK600 als Multimedia-Ausführung,

Maße entsprechend den Standardgehäusen nach DIN 43871

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 2- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff

- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene

- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern

- Anreihbar

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Mit herausnehmbarer Hutprofilschiene in der obersten Reihe

Isoliert aufgebautes Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen

Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten

Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi

Dreifachsteckdose 120° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Mit Blendrahmen und Stahlblechtüren, als Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß

für verbessertes Wifi-Signal oder als Basisvariante ohne Blendrahmen und Tür

* In Verbindung mit Hohlwandeinbauset UZ91P4



Mediaverteiler UK600

Mit und ohne Blendrahmen und Tür



UK636MV



UK636MW



UK630MB

Artikel	Maße	H x B x T (mm)	Typ	Artikelnummer	EUR
Unterputz-Mediaverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene	3-reihig		UK636MV	2CPX031384R9999	265,00
Drahthalter zur Leitungsführung	Nische	605 x 367 x 95			
Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen	Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
Rastbare 3-fach-Steckdose 120° drehbar mit EURO-Einsatz	4-reihig		UK648MV	2CPX031385R9999	284,00
Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	Nische	730 x 367 x 95			
Stahlblechtür belüftet	Wandausschnitt	703 x 340 x 88			
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene	5-reihig		UK660MV	2CPX031386R9999	334,00
Drahthalter zur Leitungsführung	Nische	855 x 367 x 95			
Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
Unterputz-Mediaverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Wifi-Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene	3-reihig		UK636MW	2CPX031387R9999	298,00
Drahthalter zur Leitungsführung	Nische	605 x 367 x 95			
Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen	Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
Rastbare 3-fach-Steckdose 120° drehbar mit EURO-Einsatz	4-reihig		UK648MW	2CPX031388R9999	312,00
Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	Nische	730 x 367 x 95			
Stahlblechtür belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal	Wandausschnitt	703 x 340 x 88			
Unterputz-Mediaverteiler als Basis ohne Blendrahmen und Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene	2-reihig		UK624MB	2CPX031394R9999	100,00
Drahthalter zur Leitungsführung	Nische	480 x 367 x 95			
Montagewinkel	Wandausschnitt	453 x 340 x 88			
Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	3-reihig		UK636MB	2CPX031395R9999	105,00
	Nische	605 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
	4-reihig		UK648MB	2CPX031396R9999	121,00
	Nische	730 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	703 x 340 x 88			
	5-reihig		UK660MB	2CPX031397R9999	141,00
	Nische	855 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			

Kombiverteiler UK600

Mit Blendrahmen und Tür

Unterputz-Kombiverteiler – UK600, IP30

I_n bis 63 A

Kombiverteiler als Kombination Stromkreis- und Mediaverteiler

Maße entsprechend den Standardgehäusen nach DIN 43871

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 2- oder 3-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff

- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene

- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern

- Anreihbar

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Mit N/PE Quick-Steckklemme

Abdeckung mit 90° Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Normgerechte Trennung der Spannungsebenen durch Schottwand mit Prägungen für Steckdose und Media-Module

Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten

Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi

"Click in"-Steckdose 90° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Mit Blendrahmen und Stahlblechtür oder Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß

für verbessertes Wifi-Signal, mit Putzausgleich

* In Verbindung mit Hohlwandeinbauset UZ91P4



Kombiverteiler UK600

Mit Blendrahmen und Tür



UK662CV

Artikel	Maße	H x B x T (mm)	Typ	Artikelnummer	EUR
Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarem Geräteträger	2-reihig		UK662CV	2CPX031398R9999	324,00
Drahthalter zur Leitungsführung	Nische	855 x 367 x 95			
Schottwand zur Potentialtrennung	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
rastbare Steckdose 90° drehbar mit EURO-Einsatz	3-reihig		UK663CV	2CPX031399R9999	343,00
Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	Nische	855 x 367 x 95			
Stahlblechtür belüftet	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			




UK662CW

Artikel	Maße	H x B x T (mm)	Typ	Artikelnummer	EUR
Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Wifi-Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarem Geräteträger	2-reihig		UK662CW	2CPX031400R9999	352,00
Drahthalter zur Leitungsführung	Nische	855 x 367 x 95			
Schottwand zur Potentialtrennung	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
rastbare Steckdose 90° drehbar mit EURO-Einsatz	3-reihig		UK663CW	2CPX031401R9999	371,00
Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	Nische	855 x 367 x 95			
Stahlblechtür belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			

Mediaverteiler UK600

Zubehör

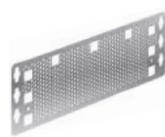

UZM61M

Artikel	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Lochblech-Montageplatte Für Mediaverteiler	1	UZM61M	2CPX031421R9999	20,20



ZX340

Gerätehalter Mit zwei Clips zur Montage auf z.B. UZM61M Material: Gummi	1	ZX340	2CPX031422R9999	15,60
--	---	-------	-----------------	-------



ZE336

Patchpanel Leer für Kommunikationsmodule, z. B. RJ45-Buchse, KOAX-Modul usw. Zur direkten oder isolierten Montage an der EDF-Schiene, Hutschiene oder auf der Montageplatte	1	ZE335	2CPX031423R9999	23,70
Patchpanel 12-fach	1	ZE336	2CPX031424R9999	43,60
Halter für Patchpanel	1	ZE338	2CPX031426R9999	15,10



ZE338



ZE224

1-fach-Steckdose Einrastbar, 90° drehbar mit Berührungsschutz und Zugentlastung, zur Montage in Schottwand UZB3 mit EURO-Einsatz	1	ZE224	2CPX031427R9999	21,30
--	---	-------	-----------------	-------



ZE225

2-fach-Steckdose 230 V Wechselspannung zur Montage auf Montageplatte ZX29 mit EURO-Einsatz	1	ZE225	2CPX061177R9999	33,20
---	---	-------	-----------------	-------



ZE226

3-fach-Steckdose 230V Wechselspannung, 120° drehbar mit EURO-Einsatz Einrastbar am Leitungseinführungsschieber, schraubbar auf Montageplatte oder einrastbar auf Hutschiene	1	ZE227	2CPX061211R9999	82,50
---	---	-------	-----------------	-------



UZB3

Schottwand Zur normengerechten Potentialtrennung mit Klemmenaufnahme mit zwei Prägungen zur Installation der Steckdose ZE224 fünf Prägungen zur Montage von Keystone-Modulen	1	UZB3	2CPX031409R9999	19,30
---	---	------	-----------------	-------

Mediaverteiler UK600

Zubehör

	Artikel	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
	Montageplatte Zum Aufklemmen auf Klemmenträger oder zur Montage auf dem Lochblech der Mediaverteiler UK... und der Mediafelder 1MM...	1	ZX29	2CPX061178R9999	8,70
ZX29					
	Drahthalter UK600	10	UZED1P10	2CPX031420R9999	10,40
UZED1					
	Schrauben M4 x 14 selbstfurchend für die Lochblech-Montageplatte	10	ZX287P10	2CPX061180R9999	2,25
ZX287P10					
	Buchsen für Patchpanel				
ZE316	KOAX-Modul F/F-Buchse	1	ZE316	2CPX039246R9999	24,90
ZE317	KOAX-Modul IEC-Buchse	1	ZE317	2CPX039247R9999	25,00
ZE318	KOAX-Modul IEC-Stecker	1	ZE318	2CPX039248R9999	25,00
ZE319	OpDAT-Modul LC-Führungshülse Keramik	1	ZE319	2CPX039249R9999	23,70
	Blind-Modul	1	ZE320	2CPX039250R9999	6,35
ZE320					
	RJ45-Buchse Aus Kunststoff	1	ZE311	2CPX038612R9999	16,25
ZE311					
	IP-Patchmodul RJ45-Modul mit Adapter zur Hutschienenmontage	1	ZE310	2CPX038625R9999	28,00
ZE310					
	Isolier-Schlauch Für Kommunikations-Leitung				
ZB120	50 mm	1	ZB120	2CPX071111R9999	3,15
	150 mm	1	ZB122	2CPX071112R9999	6,35

Mediaverteiler UK600

Türen



BL620V




BL620W

Artikel	Passend zu	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Blendrahmen mit Tür und Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß, RAL 9016 Stahlblech, pulverbeschichtet	UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1 1 1 1	BL620V BL630V BL640V BL650V	2CPX031091R9999 2CPX031092R9999 2CPX031093R9999 2CPX031094R9999	43,60 51,00 67,50 82,00
Blendrahmen mit Tür und Lüftungsöffnungen Stahlblech mit Kunststoffeinsatz weiß für verbessertes WiFi-Signal	UK62.. UK63.. UK64.. UK66..	1 1 1 1	BL620W BL630W BL640W BL650W	2CPX031095R9999 2CPX031096R9999 2CPX031097R9999 2CPX031098R9999	70,00 83,00 93,50 108,00

Stromkreisverteiler UK600

Planung, Montage und Maße

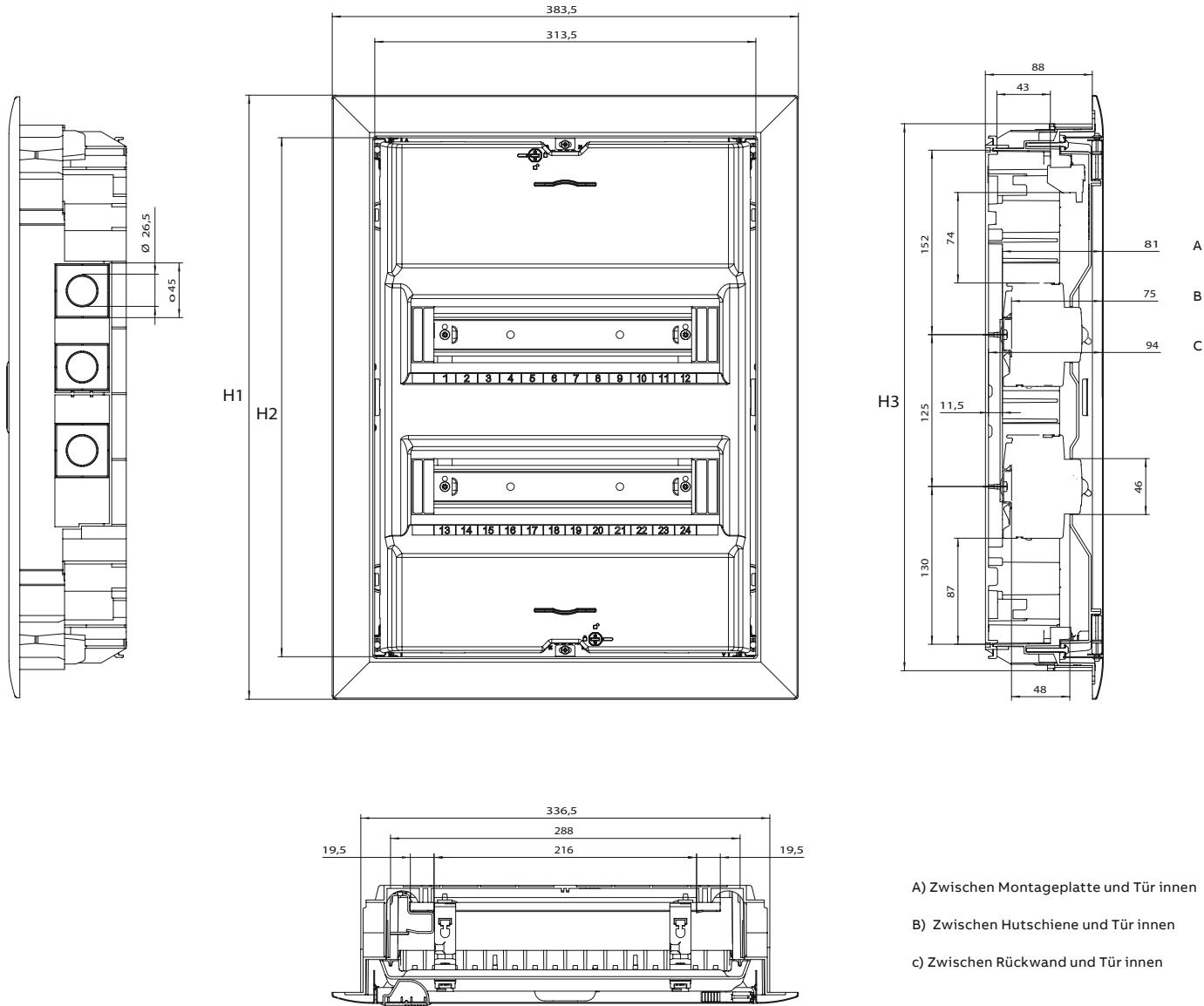

A) Zwischen Montageplatte und Tür innen


B) Zwischen Hutschiene und Tür innen

c) Zwischen Rückwand und Tür innen

Typ	Zulässige Verlustleistung Pzul nach DIN 43871 in W			Max. Leistungsabgabevermögen Pde nach DIN VDE 60670-24 in W			Maße in mm		
	20K	25K	30K	20K	25K	30K	H1	H2	H3
UK61..	10,0	13,0	16,0	27,8	34,1	41,0	372	302	325
UK62..	11,5	15,0	19,0	38,0	46,5	56,0	497	427	450
UK63..	14,5	19,0	24,0	40,7	49,8	60,0	622	552	575
UK64..	16,5	21,5	27,0	47,7	58,8	71,0	747	677	700
UK66..				56,0	69,0	83,0	872	802	825

Mediaverteiler UK600


Planung, Montage und Maße

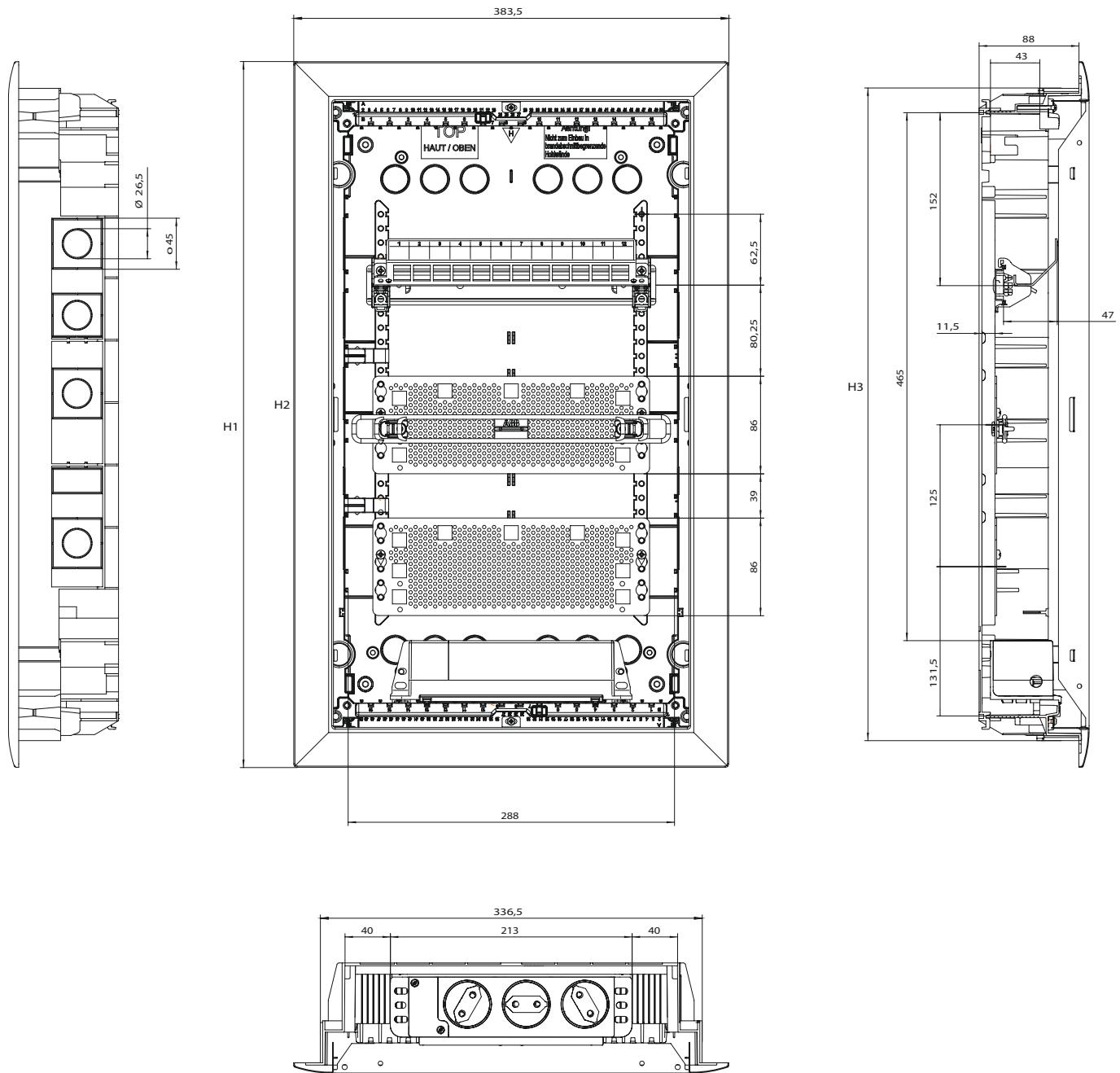

Typ	Zulässige Verlustleistung Pzul nach DIN 43871 in W			Max. Leistungsabgabevermögen Pde nach DIN VDE 60670-24 in W			Maße in mm		
	20K	25K	30K	20K	25K	30K	H1	H2	H3
UK62..	11,5	15,0	19,0	38,0	46,5	56,0	497	427	450
UK63..	14,5	19,0	24,0	40,7	49,8	60,0	622	552	575
UK64..	16,5	21,5	27,0	47,7	58,8	71,0	747	677	700
UK66..				56,0	69,0	83,0	872	802	825

Kombiverteiler UK600


Planung, Montage und Maße

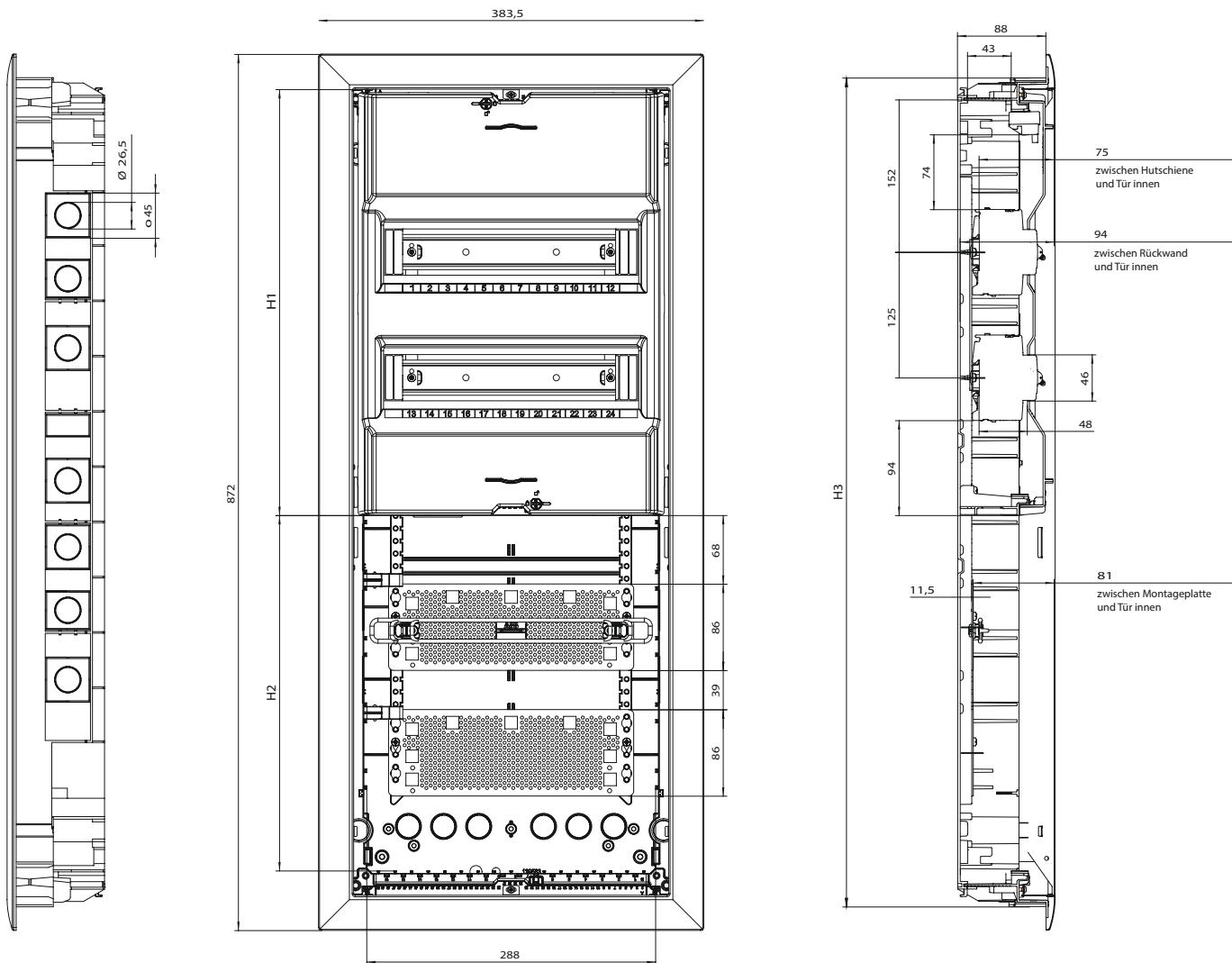

Typ	Zulässige Verlustleistung Pzul nach DIN 43871 in W			Max. Leistungsabgabevermögen Pde nach DIN VDE 60670-24 in W			Maße in mm	
	20K	25K	30K	20K	25K	30K	H1	H2
UK662..				56,0	69,0	83,0	424	353
UK663..				56,0	69,0	83,0	549	228

Blendrahmen und Tür UK600


Planung, Montage und Maße

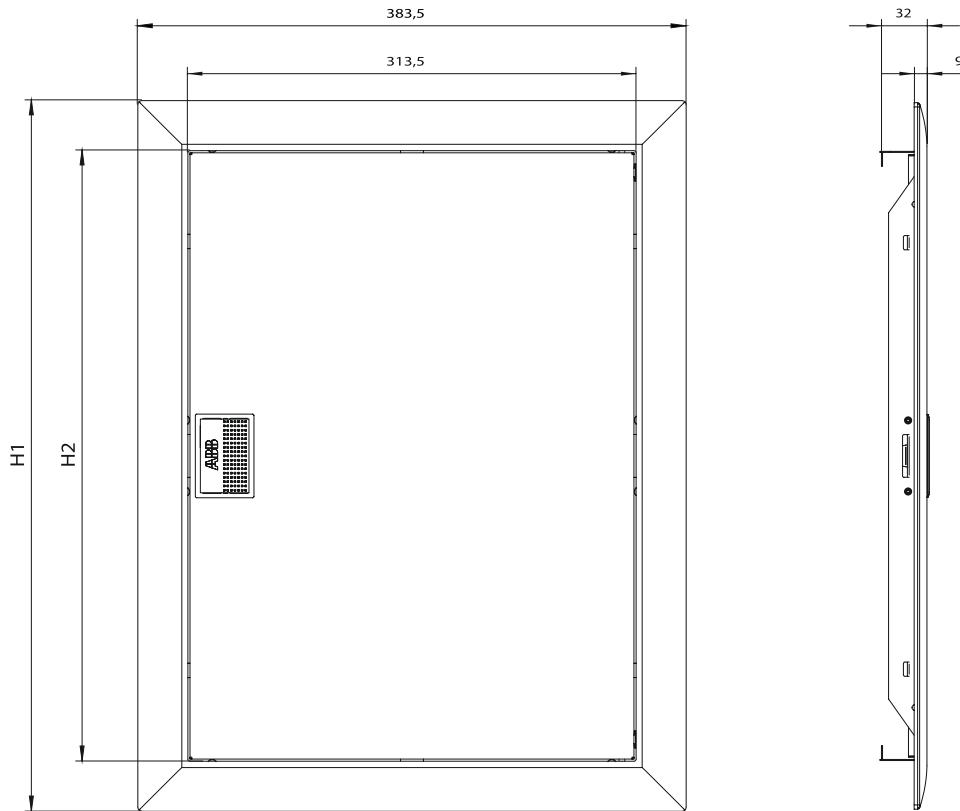

Typ	Maße in mm	
	H1	H2
BL610	302	372
BL620	497	427
BL630	622	552
BL630	622	552
BL640	747	677
BL650	872	802

Designwechselrahmen UK600

Planung, Montage und Maße

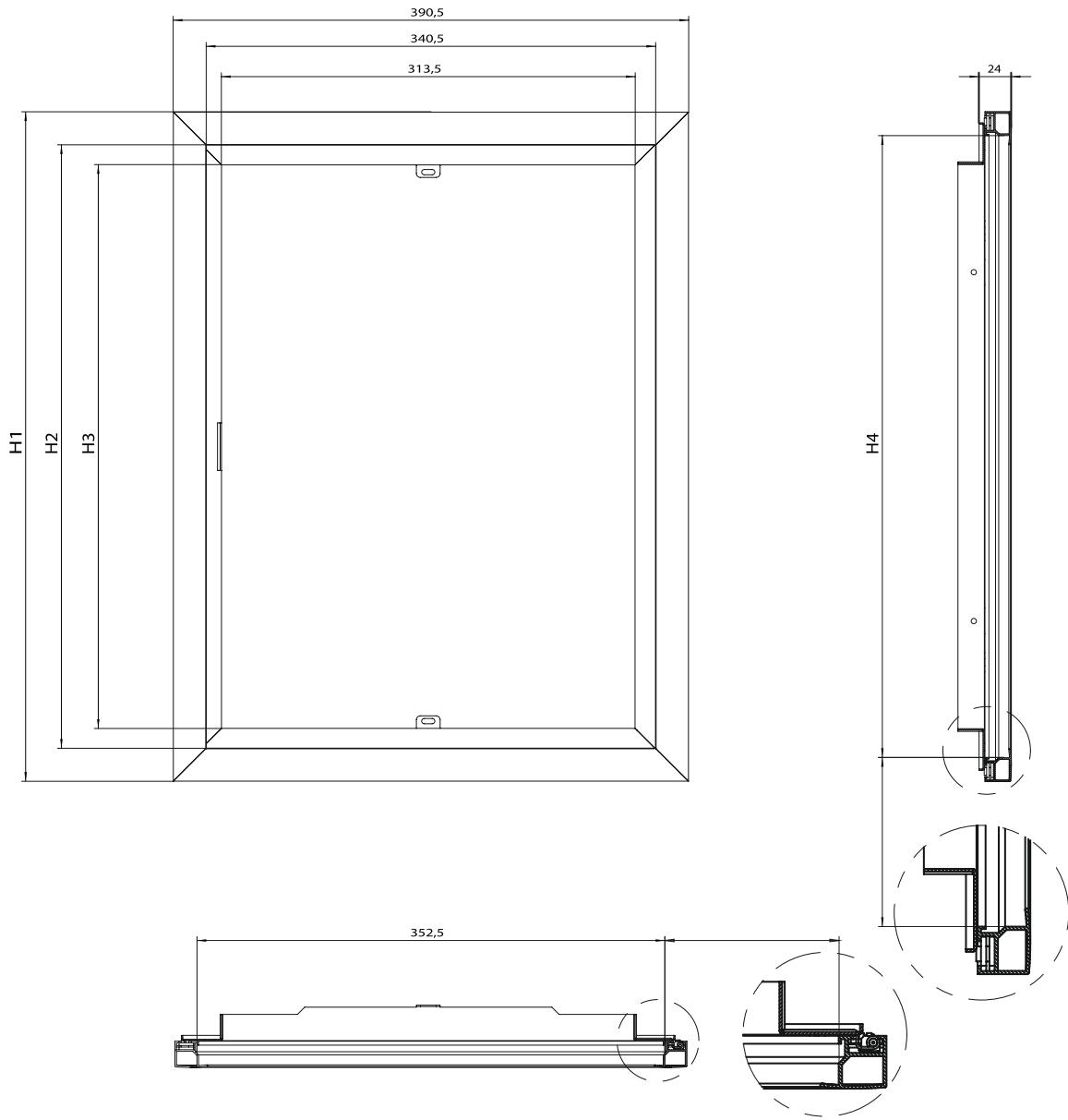

Typ	Maße in mm				Technische Daten LED-Panel			
	H1	H2	H3	H4	Typ	U	P	Farbtemperatur
BL520D	507	457	427	469	UZD624	12V DC	9,60 W	4200 K
BL630D	632	582	552	594	UZD634	12V DC	13,20 W	4200 K
BL640D	757	707	677	719	UZD644	12V DC	15,60 W	4200 K
BL650D	882	832	802	844	UZD654	12V DC	19,60 W	4200 K

Notizen

ABB AG
Electrification Products

Zentrale:

Brown-Boveri-Strasse 3
2351 Wiener Neudorf, Österreich
Tel.: +43 (0)1 60109 6203
Fax: +43 (0)1 60109 8600

Kundencenter:

Tel.: +43 (0)1 60109 6530
E-Mail: at-lpkc@abb.com
abb.at/lowvoltage



Hinweis:
Technische Änderungen der Produkte sowie

Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten
wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor.
Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten
Beschaffheiten maßgebend. ABB

übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle

Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument
und den darin enthaltenen Gegenständen und
Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an
Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von
Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung
durch ABB verboten.