

DATASHEET

viaFlex behuizing RA2

viaFlex behuizing RA2



Afmetingen	600 x 300 x 132 mm (H x B x D)
Netvoeding	F/N/PE 50 Hz AC 230V 50-60 Hz
Noodvoeding	230V 50-60 Hz / 220V DC, doorlussen mogelijk
Uitgangsspanning	220V DC
Omgevingstemperatuur	5 ... 40°C
Isolatieklasse	II
Beschermingsgraad	IP 20
Kleur behuizing	Grijs (RAL 7035)
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Gewicht	10 kg
Aantal groepen	4 stuks (twee viaFlex OS modules)


Vooraanzicht



Binnenkant



Boorpatroon

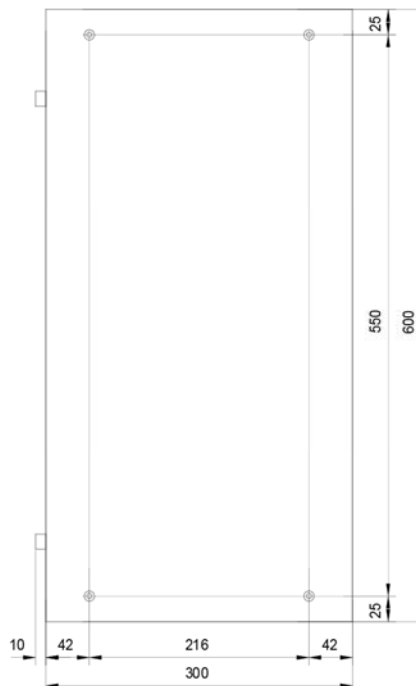

viaFlex behuizing RA2

